


Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

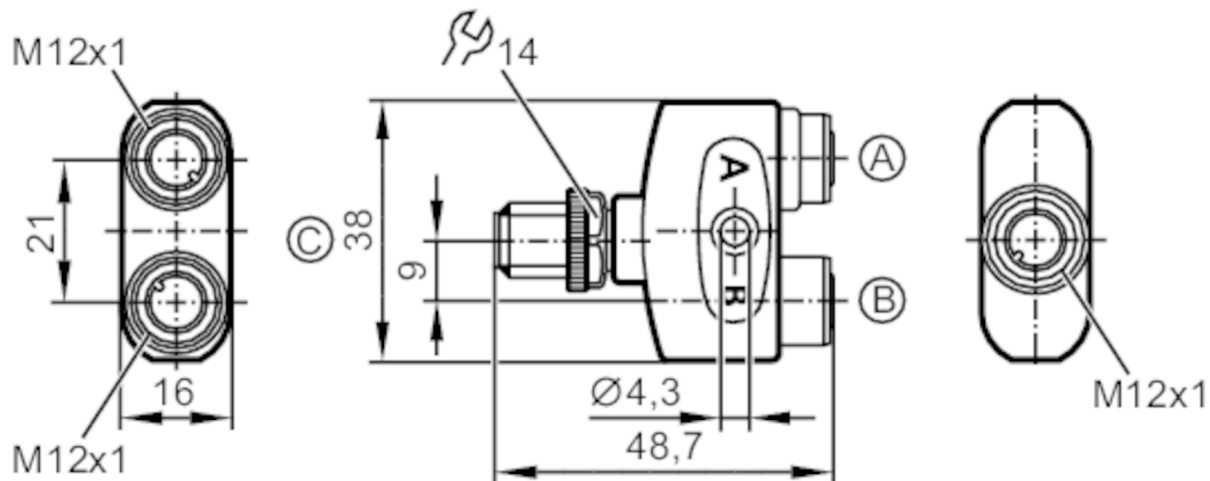

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Applikasjon	logisk OR-funksjon
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beskyttelsesklasse	II
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Total merkestrøm (UL) [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	36,90
Materialer	hus: PA oransje; Forsegling: FKM

Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

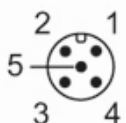

Tilkobling

