


## Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

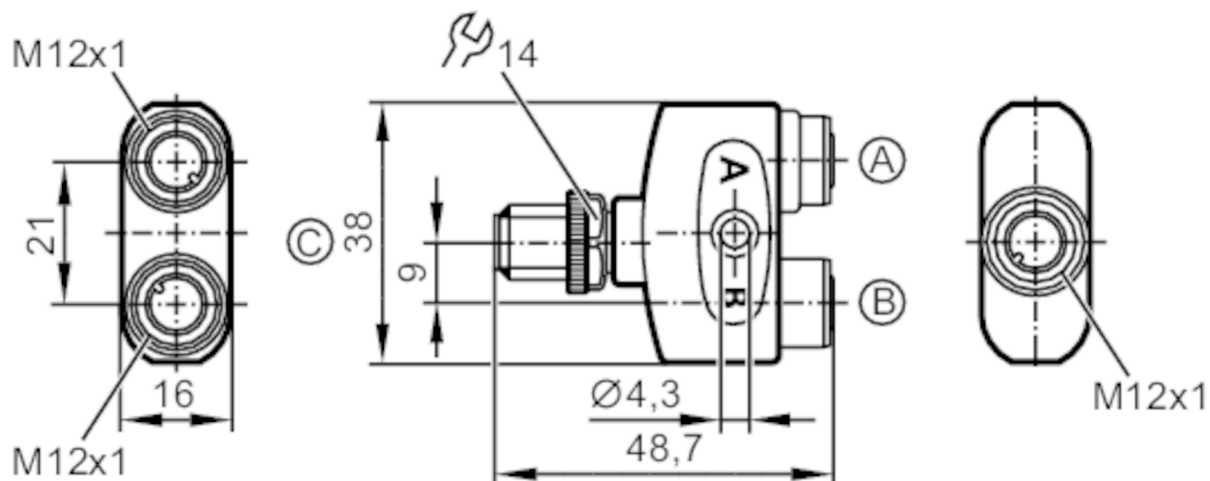

## Applikasjon

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                     |

## Elektriske data

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Driftsspenning [V]                       | < 60,00 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Beskyttelsesklasse                       | II                                    |
| Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00                                  |
| Maks. nåværende belastning totalt [A]    | 4,00                                  |

## Driftsforhold

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  | cULus: ...65 °C             |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Vekt [g]         | 37,20                            |
| Materialer       | hus: PA oransje; Forsegling: FKM |
| Materiale mutter | messing, forniklet               |

## Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


## Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.


## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

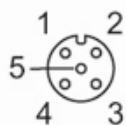

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

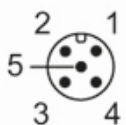

## Tilkobling

