


Splitterboks

ZDO8H050VAS000---KA

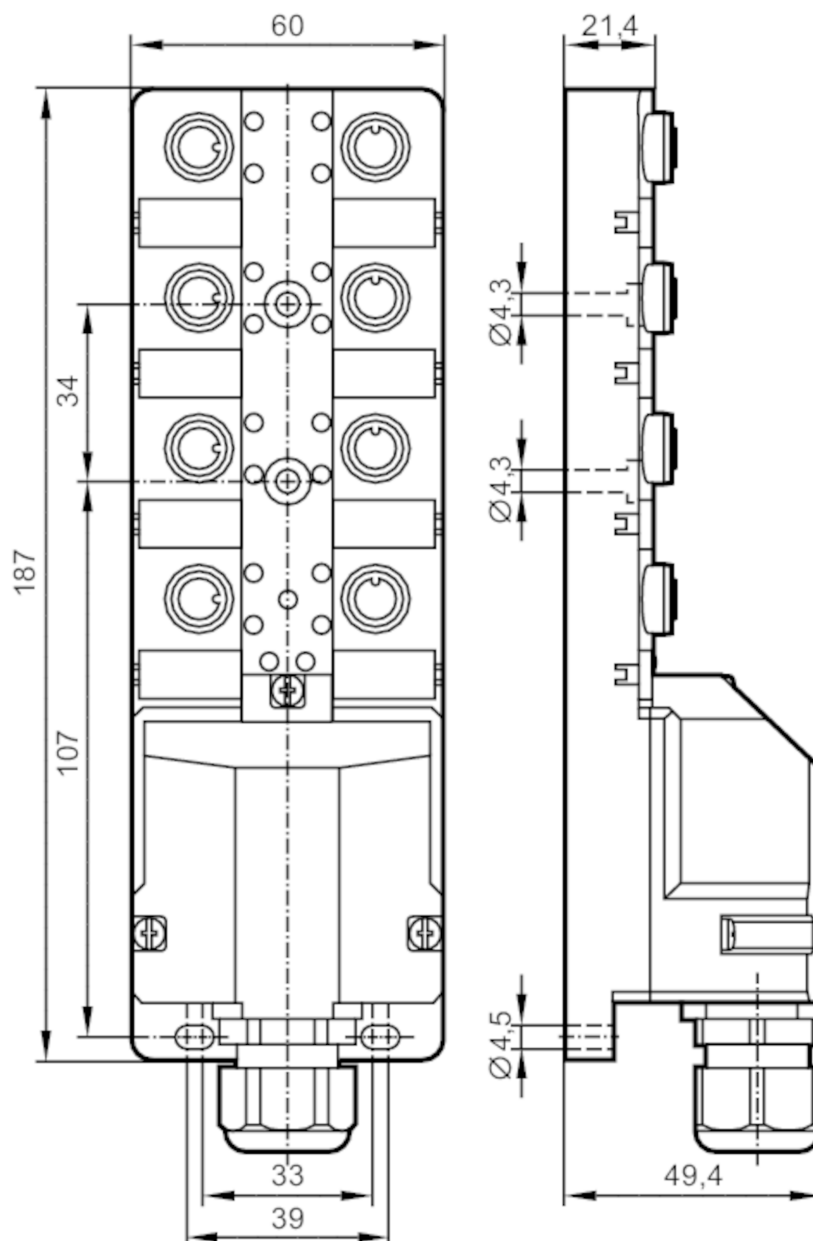

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00


Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



Splitterboks


ZDO8H050VAS000---KA

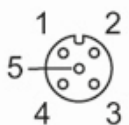Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	404,50
Dimensjoner	[mm]	49,40 x 60,00 x 187,00
Materialer		messing forniklet; hus: PBT-GF30
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12
Tilbehør		
Varer som leveres		Beskyttende hetter: 2
		etiketter: 10
		monteringsverktøy for koblingsklemmer
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Tilkobling		
terminaler, signal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Kabelgjennomføringer: M20x1,5		
terminaler, strømforsyning: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Splitterboks

ZDO8H050VAS000---KA

Tilkobling

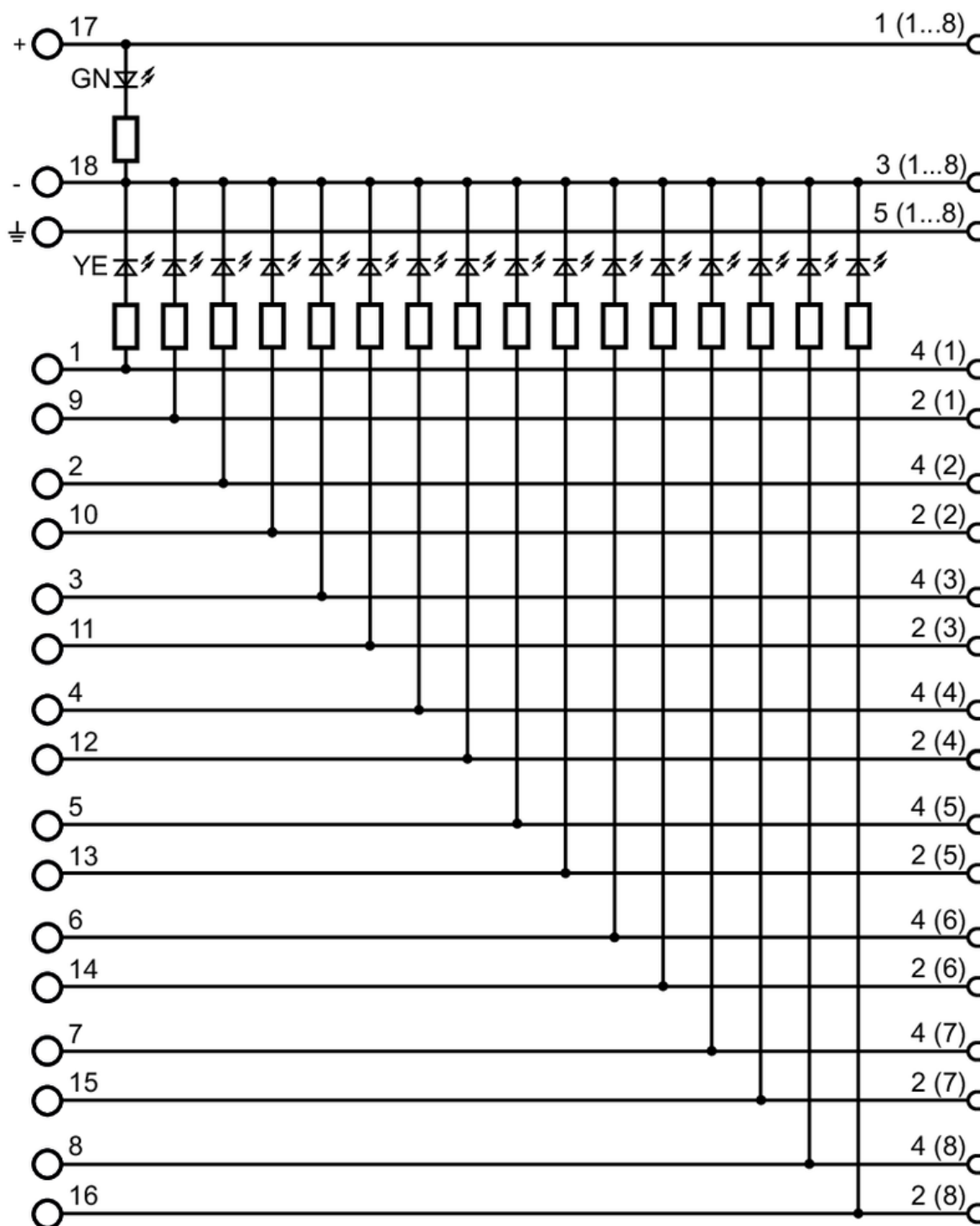

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm