


Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/0-10V

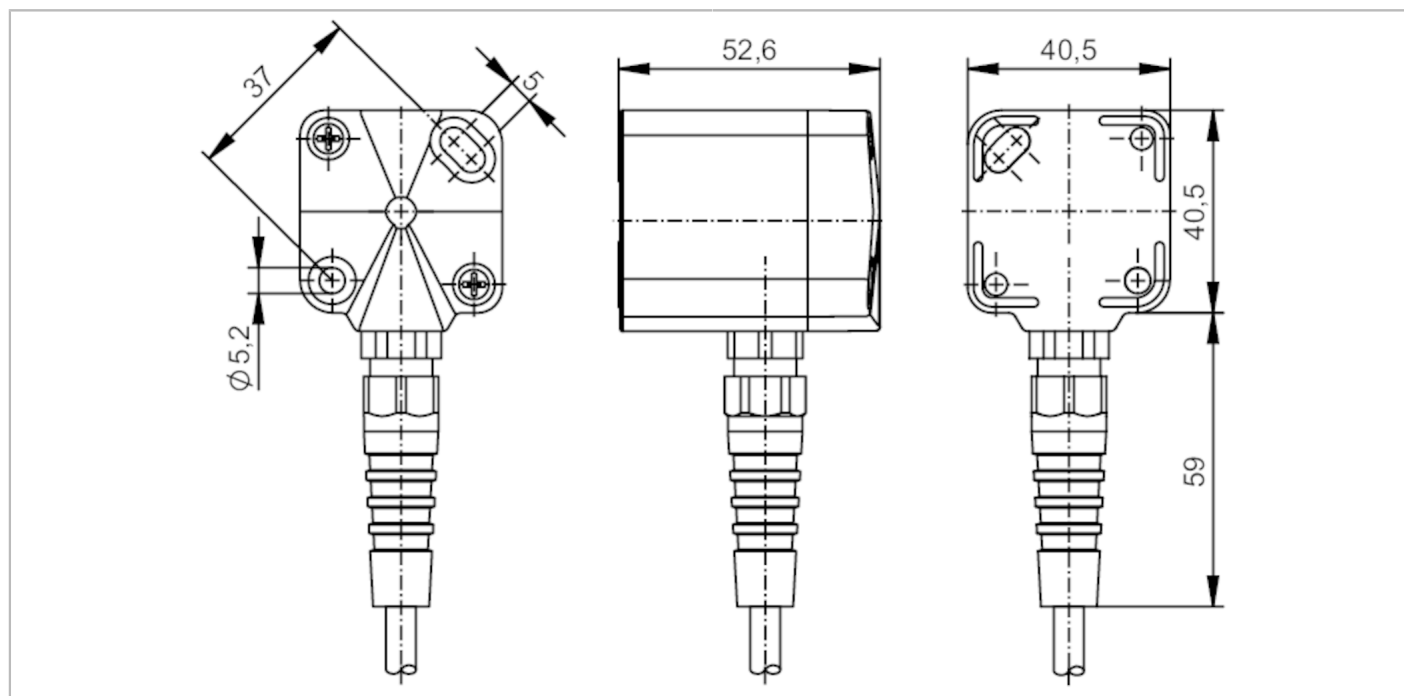

Produktegenskaper

Antall måleakser	1
Vinkelområde [°]	± 90

Applikasjon

Funksjon prinsipp	statisk
-------------------	---------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	15,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 35,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------

Utganger

Utgangssignal	analogt signal
Antall analoge utganger	1
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00
Min. last motstand [Ω]	50 000,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde


Antall måleakser	1
Vinkelområde [°]	± 90



Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/0-10V

Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktighet	[°]	<±7; (nullpunktfeilen kan kompenseres for ved å justere enheten med ± 4°)
Repeterbarhet	[°]	0,1
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...85,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	884,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	281,50
Dimensjoner	[mm]	40,50 x 40,50 x 52,20
Materialer		hus: PPO
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	1,80
Monteringsretning		vertikal
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 3,5 m, PUR		
Tilkobling		

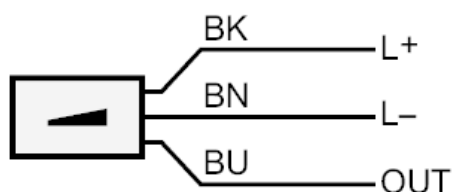


Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/0-10V

Diagrammer og grafer

Mess- und Montagerichtung

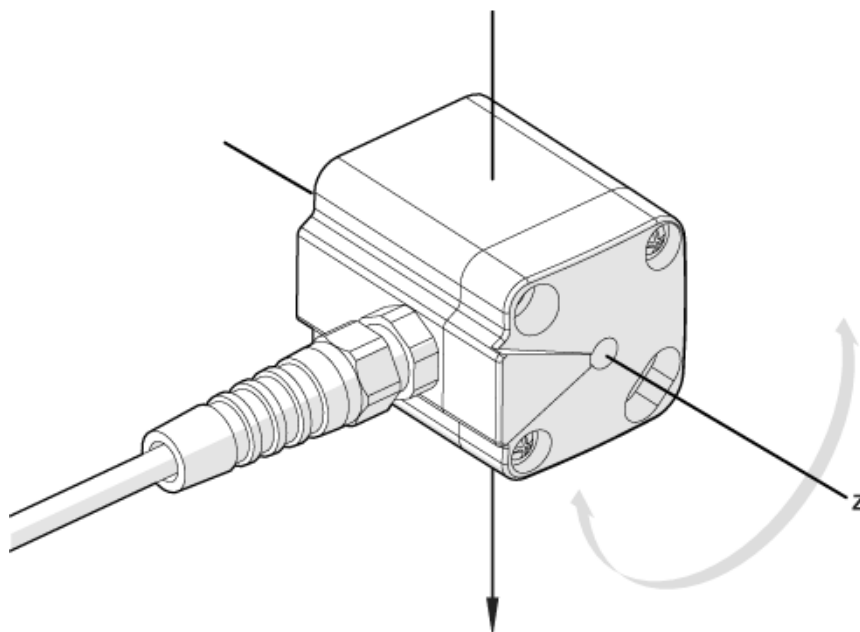

vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse