


DC-DC-omformer

R360/DC/DC-CONVERTER/10V

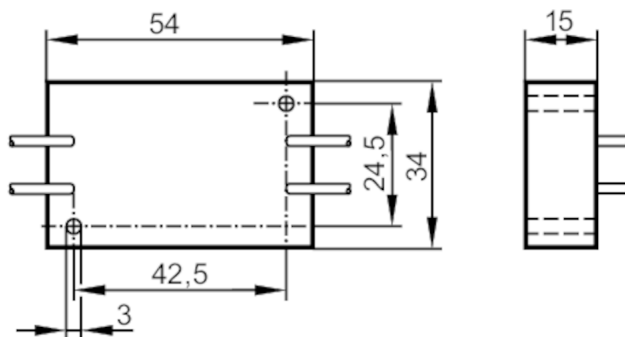

Applikasjon

Design

husmodul

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

18,00...36,00 DC

Utganger

Utgangsspenning

[V]

10,00

Beskyttelse mot kortslutning

ja

Overbelastningsbeskyttelse

ja

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet

 $\pm 2 \%$

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...71,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

71,00

Dimensjoner

[mm]

54,00 x 34,00 x 15,00

Materialer

hus: polyamid glassfiberforsterket full innstøping

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,28 m; Kjerneender med trådendehylser

Inngang

rød
svart18...36 V
GND

Utgang

svart
blå10 V DC
GND