

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0015H04

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...75
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K


Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	20 027,00
------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0015H04

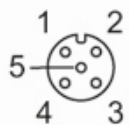
Mekaniske data		
Vekt	[g]	493,00
Dimensjoner	[mm]	26,50 x 15,50 x 36,50
Materialer	hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM	
Materiale mutter	messing, forniklet	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	koblingsstatus	1 x LED, hvit
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter		
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm		
		



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0015H04

Tilkobling

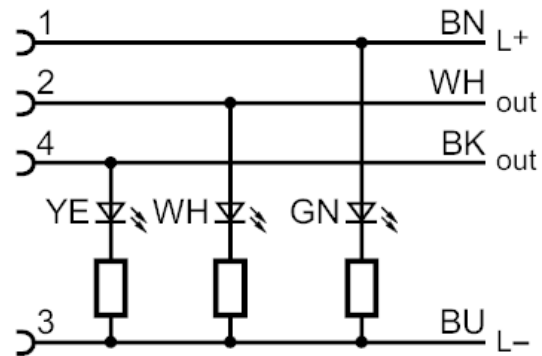

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
WH =	hvit
BU =	blå
YE =	gul
GN =	grønn