




Y tilkoblingskabel

YDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

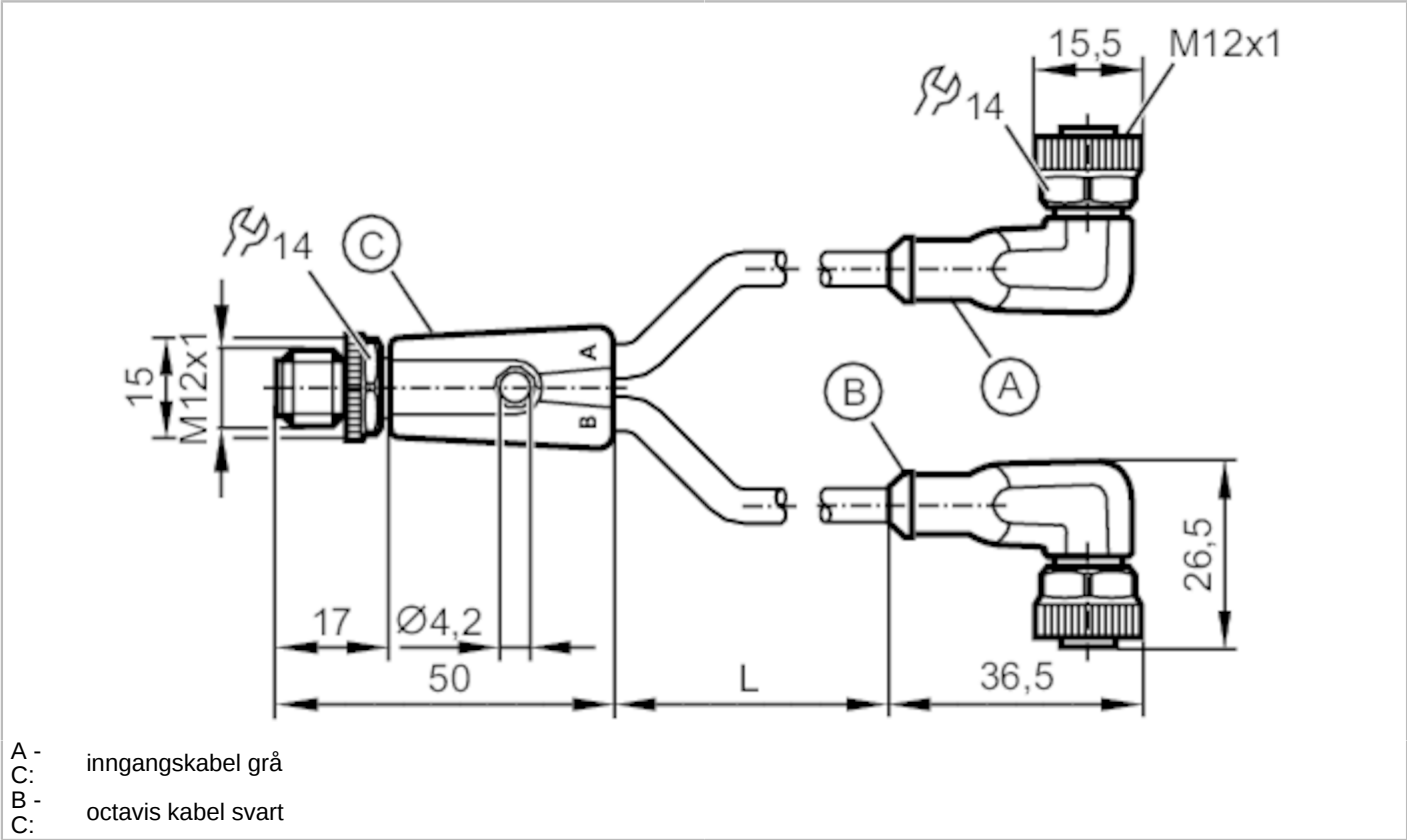

| Applikasjon                                                      |                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spesiell egenskap                                                | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |                     |
| Fri for silikon                                                  | ja                                                                    |                     |
| Elektriske data                                                  |                                                                       |                     |
| Driftsspenning                                                   | [V]                                                                   | < 60,00 AC/DC       |
| Beskyttelsesklasse                                               |                                                                       | II                  |
| Maks. nåværende belastning totalt                                | [A]                                                                   | 4,00                |
| Driftsforhold                                                    |                                                                       |                     |
| Omgivelsestemperatur                                             | [°C]                                                                  | -25,00...90,00      |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  |                                                                       | cULus: ...75        |
| Omgivelsestemperatur (drivende)                                  | [°C]                                                                  | -25,00...90,00      |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       |                                                                       | cULus: ...75        |
| Lagringstemperatur                                               | [°C]                                                                  | -25,00...55,00      |
| Lagringsfuktighet                                                | [%]                                                                   | 10,00...100,00      |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |                                                                       | 1K22/ DIN 60721-3-1 |



## Y tilkoblingskabel

YDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|-------------|-----------------------------|

## Mekaniske data

|                            |                               |                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                       | [g]                           | 373,20                                                                                             |
| Støpt kroppsmateriale      |                               | TPU                                                                                                |
| Materiale mutter           |                               | messing, forniklet                                                                                 |
| Tetningsmateriale          |                               | FKM                                                                                                |
| Antall porter splitterboks |                               | 2                                                                                                  |
| Drakjede egnethet          |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnethet          | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                            | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                            | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                            | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader


|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Merk                | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                               |

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte;  
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

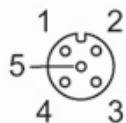

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

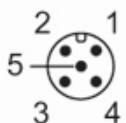

## Y tilkoblingskabel

YDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

## Tilkobling



## Diagrammer og grafer

Underbelastet  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]