




Y-forbindelseskabel for utvendig belysning

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

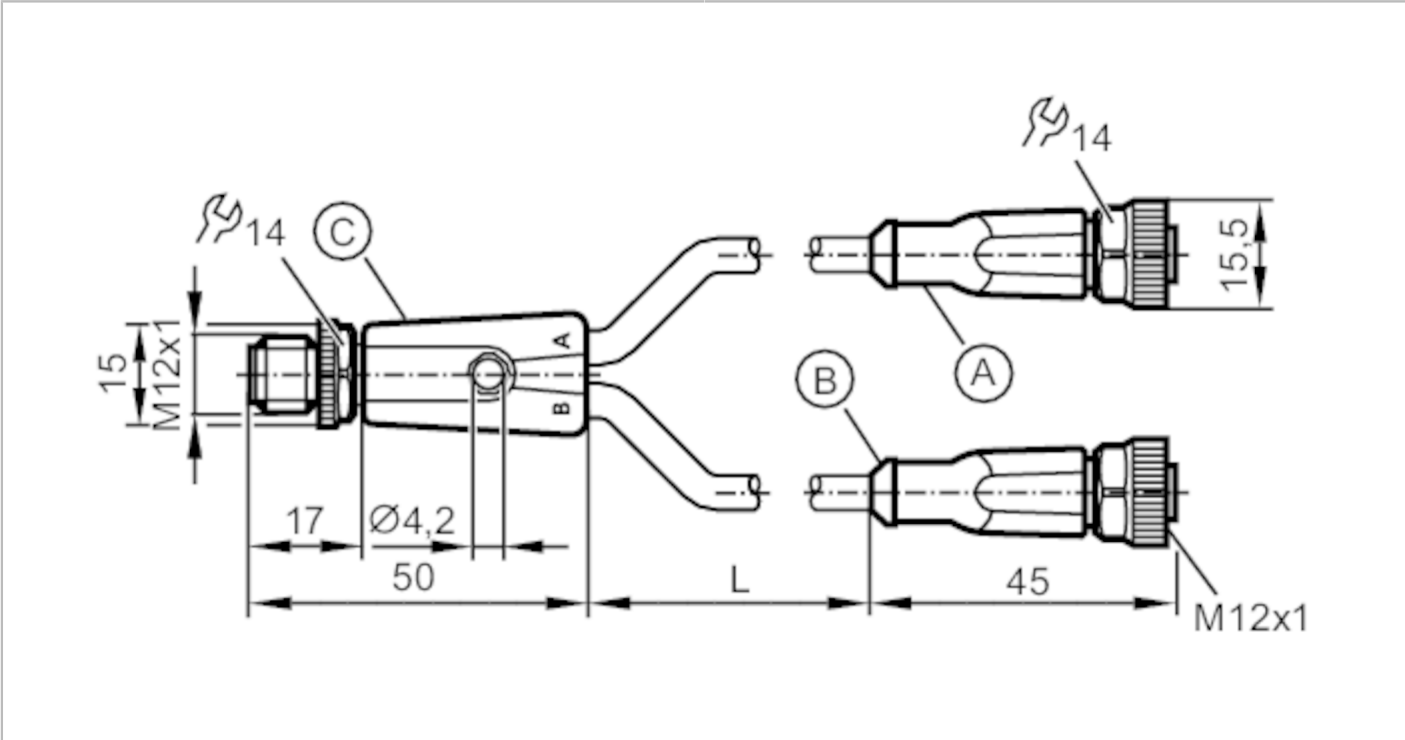

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt	[g]	76,00
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Antall porter splitterboks		2



Y-forbindelseskabel for utvendig belysning

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!

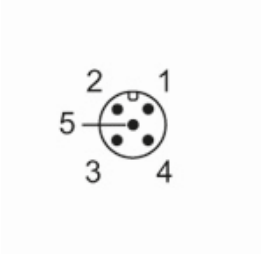

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

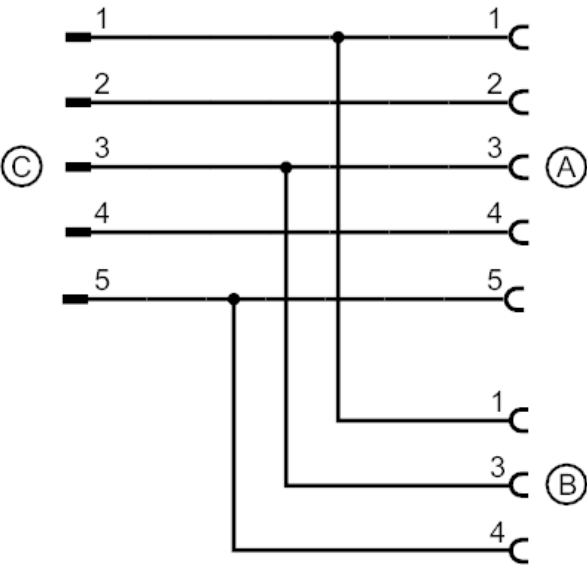




Y-forbindelseskabel for utvendig belysning

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!

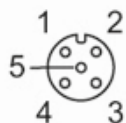

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B

Kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!

