




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0010H04

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

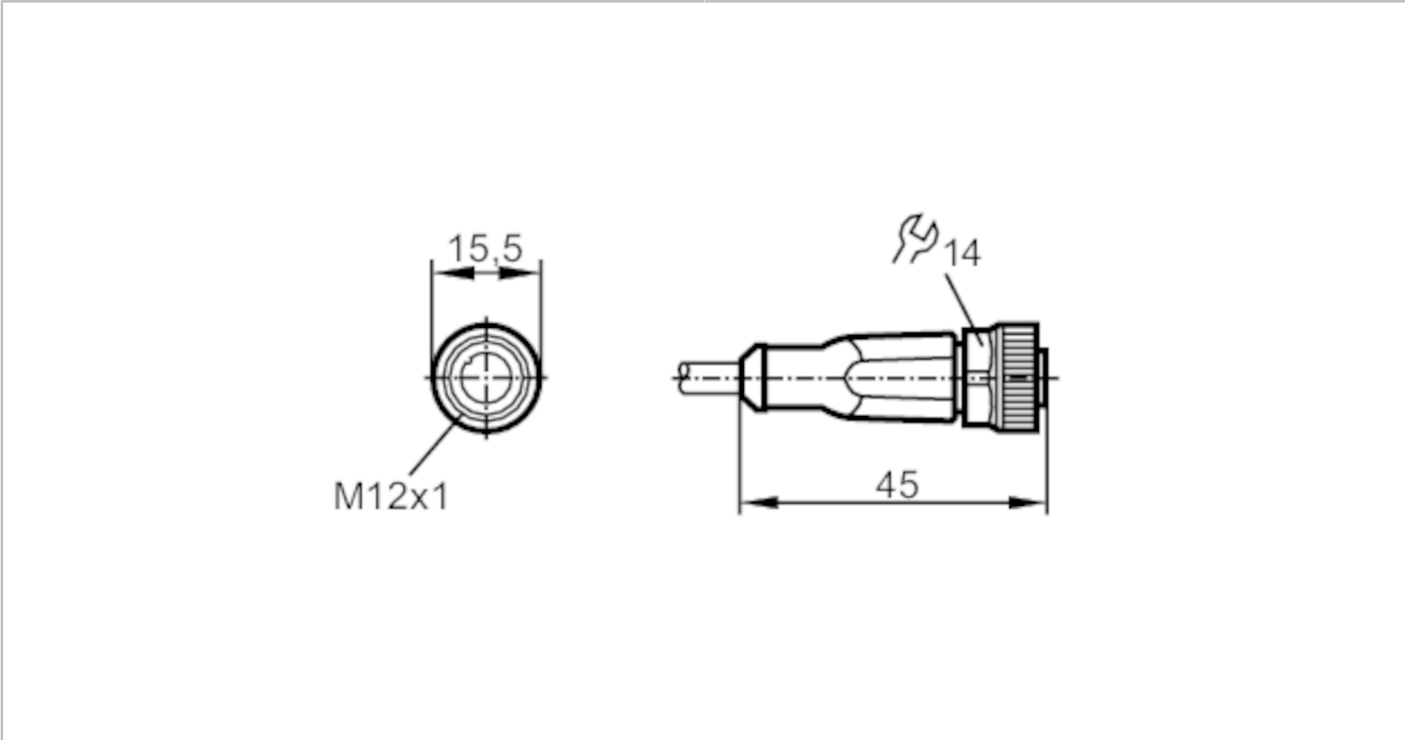

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...75 °C
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...75 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0010H04


Mekaniske data		
Vekt	[g]	294,70
Dimensjoner	[mm]	15,50 x 15,50 x 45,00
Materialer		hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter		messing, forniklet
Drakjede egnet		ja
Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader	
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling	
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter	
--------------------------------------	--

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

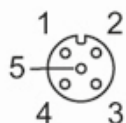

Tilkobling	
------------	--

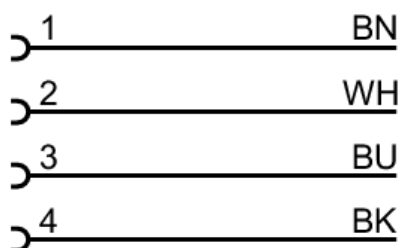

BK = Lederfarger :
 BN = svart
 BU = brun
 WH = blå
 hvit




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0010H04

Diagrammer og grafer

karakteristisk linje for lastreduksjon

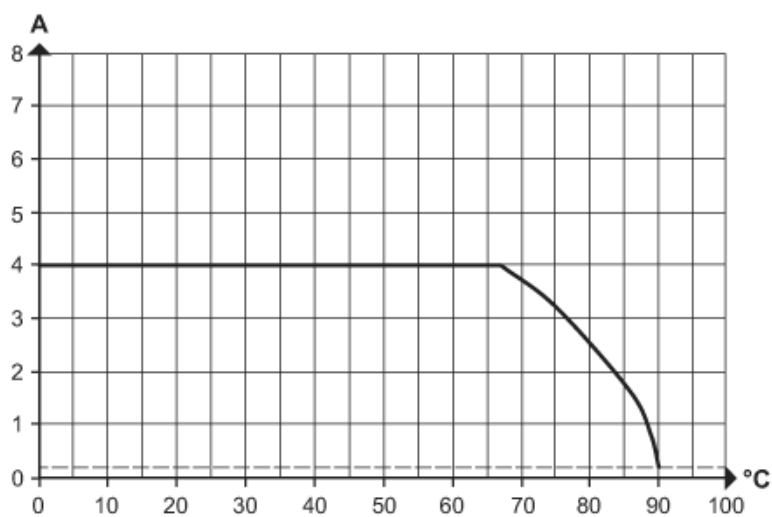Underbelastet $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]