




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0002H05

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

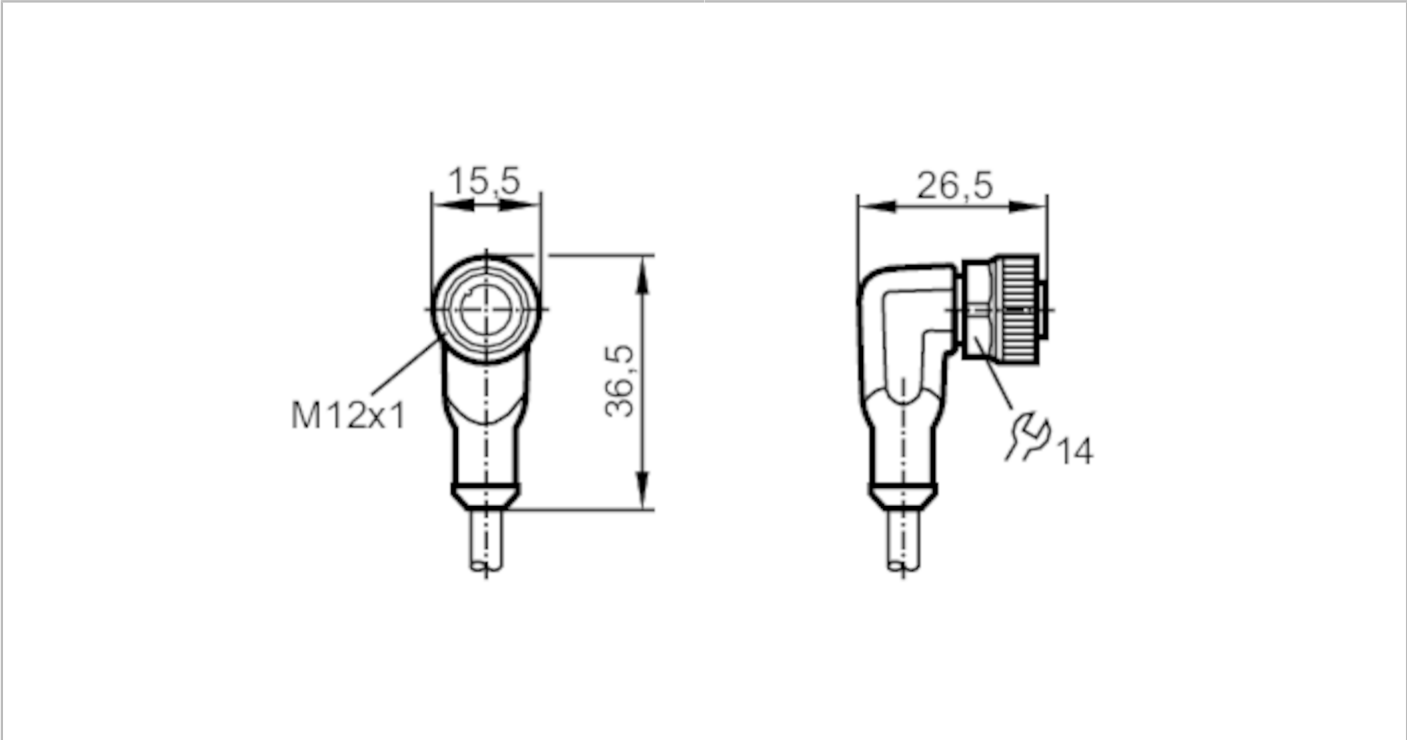

Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Total merkestrøm (UL)	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...75 °C
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...75 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0002H05

Mekaniske data		
Vekt	[g]	91,10
Dimensjoner	[mm]	26,50 x 15,50 x 36,50
Materialer		hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter		messing, forniklet
Drakjede egnet		ja
Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader	
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter	
--------------------------------------	--

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling	
------------	--

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0002H05

Diagrammer og grafer

Underbelastet $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]