


## Forbindelseskabel med støpsel

ASTAH040MSS0002H04

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

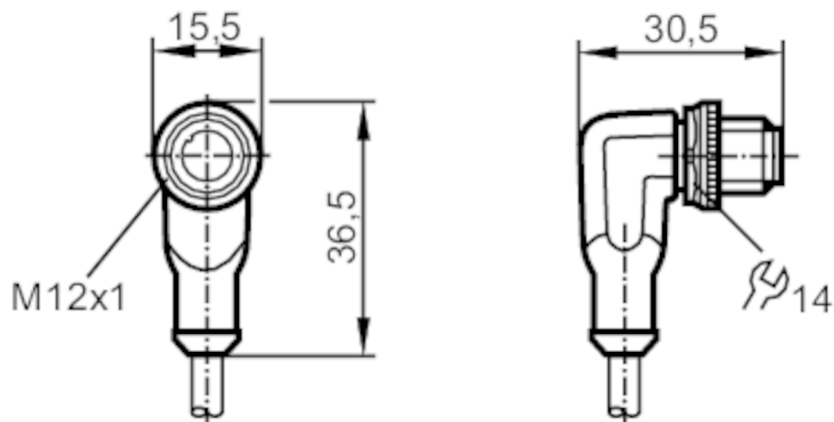

## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II                        |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                      |

## Driftsforhold

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  | cULus: ...75 °C             |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       | cULus: ...75 °C             |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Forbindelseskabel med støpsel

ASTAH040MSS0002H04

| Mekaniske data        |                               |                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                  | [g]                           | 60,80                                                                                              |
| Dimensjoner           | [mm]                          | 30,50 x 15,50 x 36,50                                                                              |
| Støpt kroppsmateriale |                               | TPU                                                                                                |
| Materiale mutter      |                               | messing, forniklet                                                                                 |
| Drakjede egnet        |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnet        | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                       | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                       | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                       | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

| Merknader           |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Merk                | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                               |

| Elektrisk tilkobling                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Elektrisk tilkobling - koble |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte;  
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



| Tilkobling |  |
|------------|--|
|------------|--|

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                     |
|------|---------------------|
| BK = | Lederfarger : svart |
| BN = | brun                |
| BU = | blå                 |
| WH = | hvit                |




## Forbindelseskabel med støpsel

ASTAH040MSS0002H04

## Diagrammer og grafer

karakteristisk linje for lastreduksjon

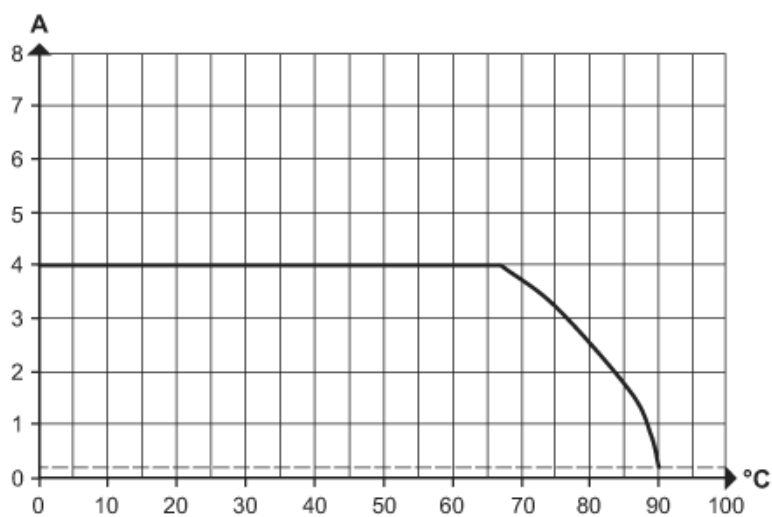Underbelastet  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]