




Forbindelseskabel med støpsel

ASTAH030MSS0002H03

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

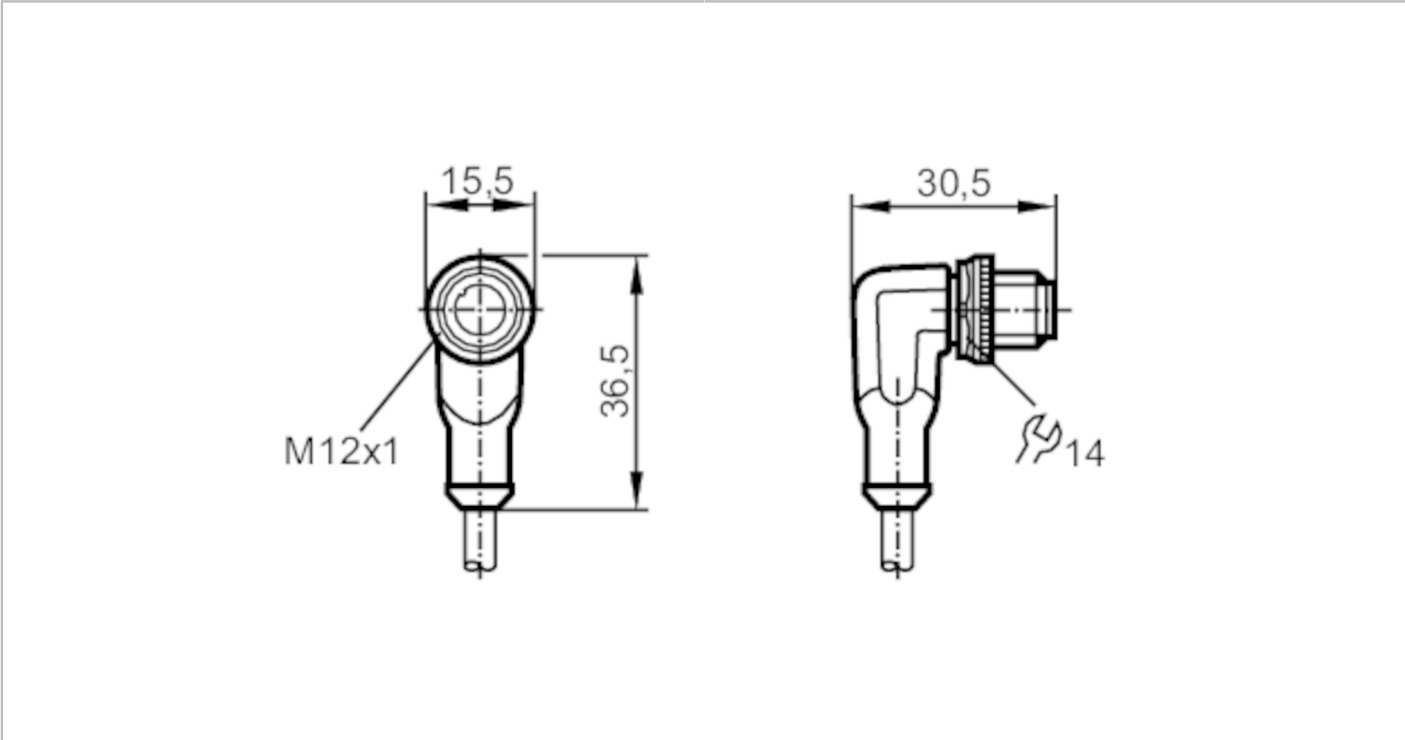

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...75 °C
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...75 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel med støpsel

ASTAH030MSS0002H03

Mekaniske data		
Vekt	[g]	70,80
Dimensjoner	[mm]	30,50 x 15,50 x 36,50
Materialer		hus: TPU oransje
Materiale mutter		messing, forniklet
Drakjede egnet		ja
Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader	
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilkobling - koble	
------------------------------	--

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling	
------------	--

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Lederfarger :
 BN = svart
 BU = brun
 blå