




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

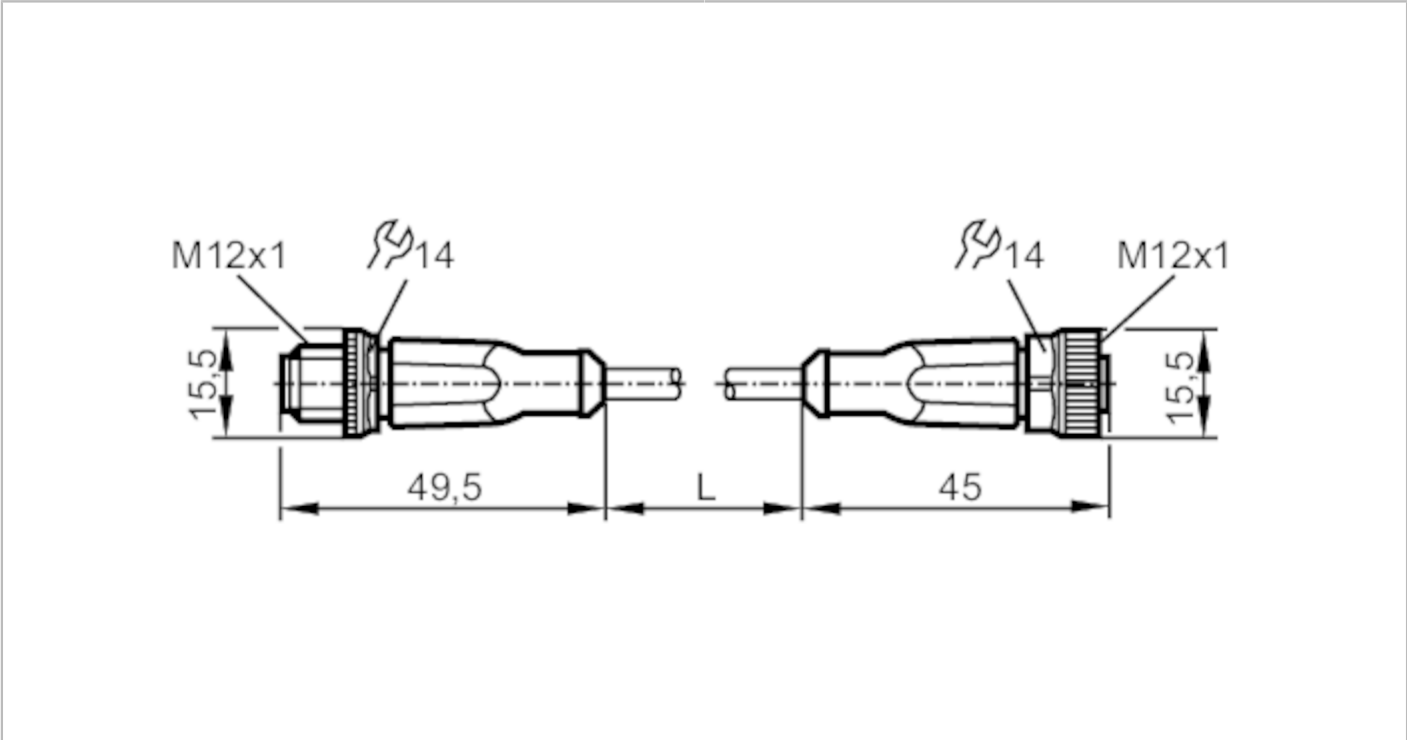

| Applikasjon                                                      |      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap                                                |      | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon                                                  |      | ja                                                                    |
| Elektriske data                                                  |      |                                                                       |
| Driftsspenning                                                   | [V]  | < 250,00 AC / < 300,00 DC                                             |
| Beskyttelsesklasse                                               |      | II                                                                    |
| Maks. nåværende belastning totalt                                | [A]  | 4,00                                                                  |
| Driftsforhold                                                    |      |                                                                       |
| Omgivelsestemperatur                                             | [°C] | -25,00...90,00                                                        |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  |      | cULus: ...75                                                          |
| Omgivelsestemperatur (drivende)                                  | [°C] | -25,00...90,00                                                        |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       |      | cULus: ...75                                                          |
| Lagringstemperatur                                               | [°C] | -25,00...55,00                                                        |
| Lagringsfuktighet                                                | [%]  | 10,00...100,00                                                        |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                   |
| Beskyttelse                                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                           |



## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS

## Mekaniske data

|                   |                                   |                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt              | [g]                               | 162,90                                                                                             |
| Materialer        | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM |                                                                                                    |
| Materiale mutter  | messing, forniklet                |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | ja                                |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk     | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                    | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser                   | > 5 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                    | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Merk                | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                               |

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 4 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling

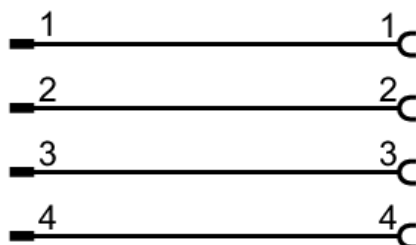


## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS


## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

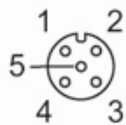

## Diagrammer og grafer

karakteristisk linje for lastreduksjon

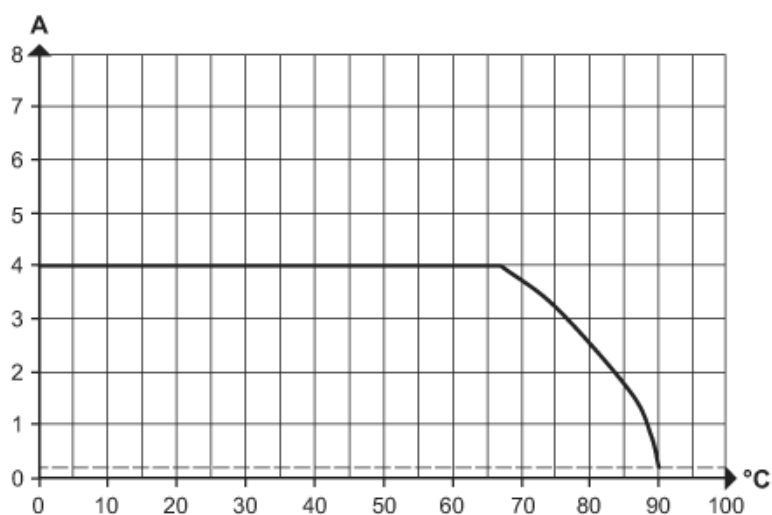Underbelastet  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]