




Forbindelseskabel

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

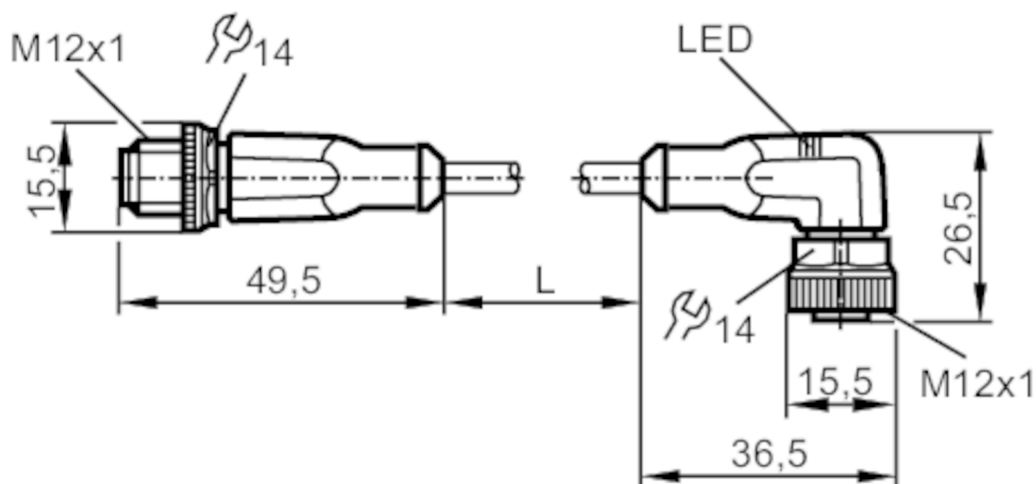

Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Utganger		
Elektrisk design	PNP	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...75
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	20 027,00

Forbindelseskabel

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS


Mekaniske data		
Vekt	[g]	73,10
Dimensjoner	[mm]	15,50 x 15,50 x 49,50
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Tetningsmateriale		FKM
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader		
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling - koble

 
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

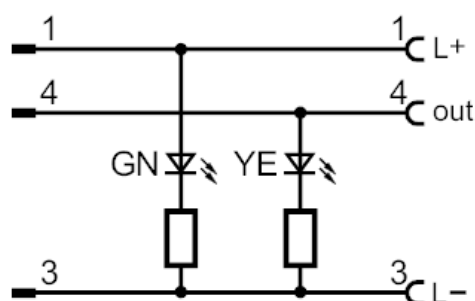



Forbindelseskabel

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

