


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032MSS0005H03

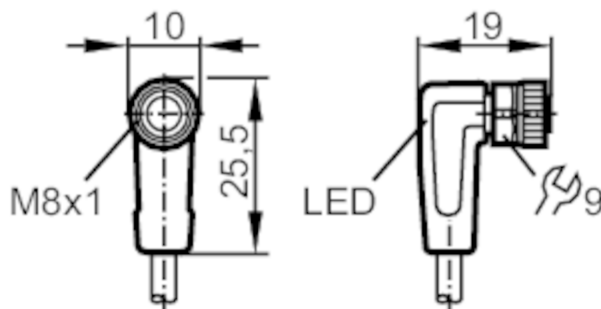

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...80
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...80
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	31 710,00
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	110,80
Dimensjoner [mm]	19,00 x 10,00 x 25,50



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032MSS0005H03

Materialer	hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM	
Materiale mutter	messing, forniklet	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

 Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Tilkobling

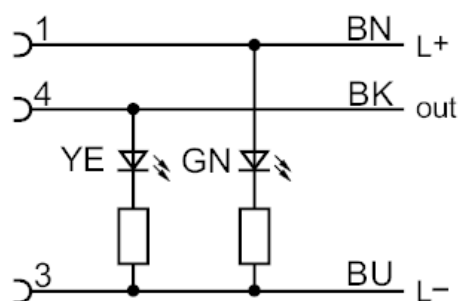

Lederfarger :
 BK = svart
 BN = brun
 BU = blå