

Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...80 °C
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...80 °C
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	31 710,00
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	26,20
Dimensjoner [mm]	10,00 x 10,00 x 36,00



Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS

Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM	
Materiale mutter	messing, forniklet	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekksmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

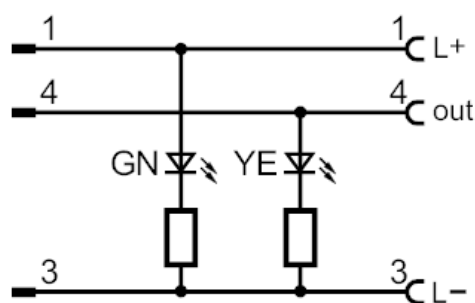

EVC280



Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

