


## Forbindelseskabel

VDOG040MSS0005H03STAH030MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

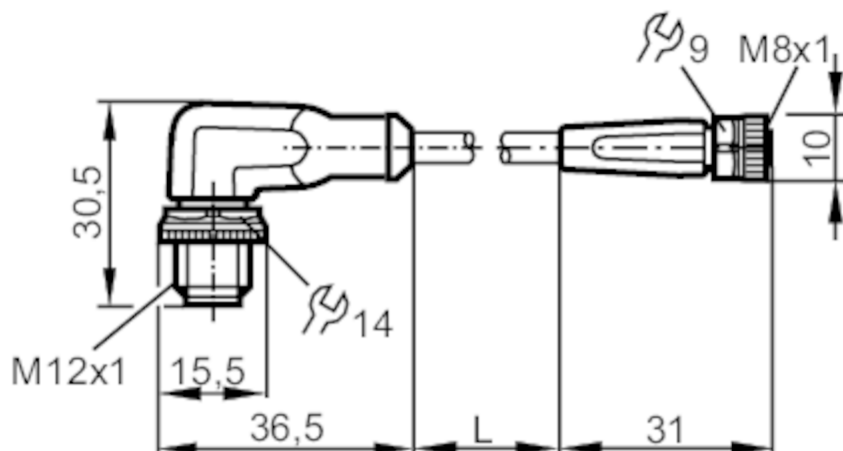

## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...90,00              |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | -25,00...90,00              |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Vekt [g]          | 150,40                            |
| Materialer        | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM |
| Materiale mutter  | messing, forniklet                |
| Drakjede egnethet | ja                                |



## Forbindelseskabel

VDOG040MSS0005H03STAH030MSS

|                |                               |                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                | reisehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Merk                | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                               |

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

