




## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

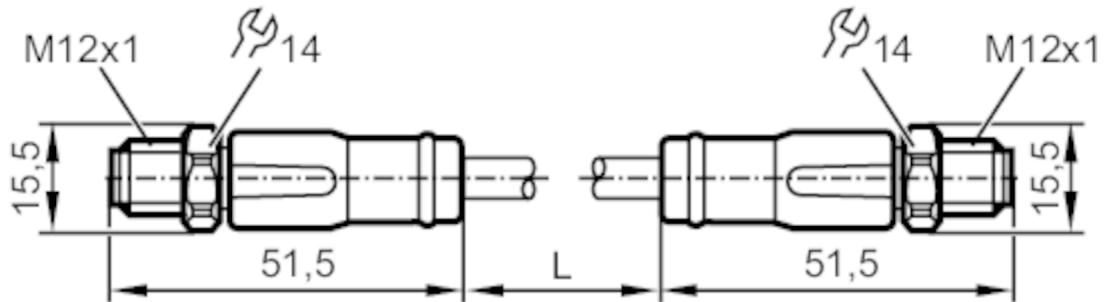

### Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design	Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

### Elektriske data

Driftsspenning [V]	30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Total merkestrøm (UL) [A]	1,66

### Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	0,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse	1K22/ DIN 60721-3-1



## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
-------------	-----------------------------

### Mekaniske data

Vekt [g]	667,50	
Dimensjoner [mm]	15,50 x 15,50 x 51,50	
Materialer	PP Halogenfri	
Støpt kroppsmateriale	PP	
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 15 x kabel diameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup>
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

### Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

### Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Tilkobling

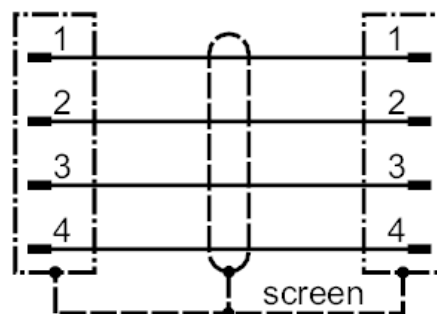

# EVF533



## Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

