


EVF693



Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

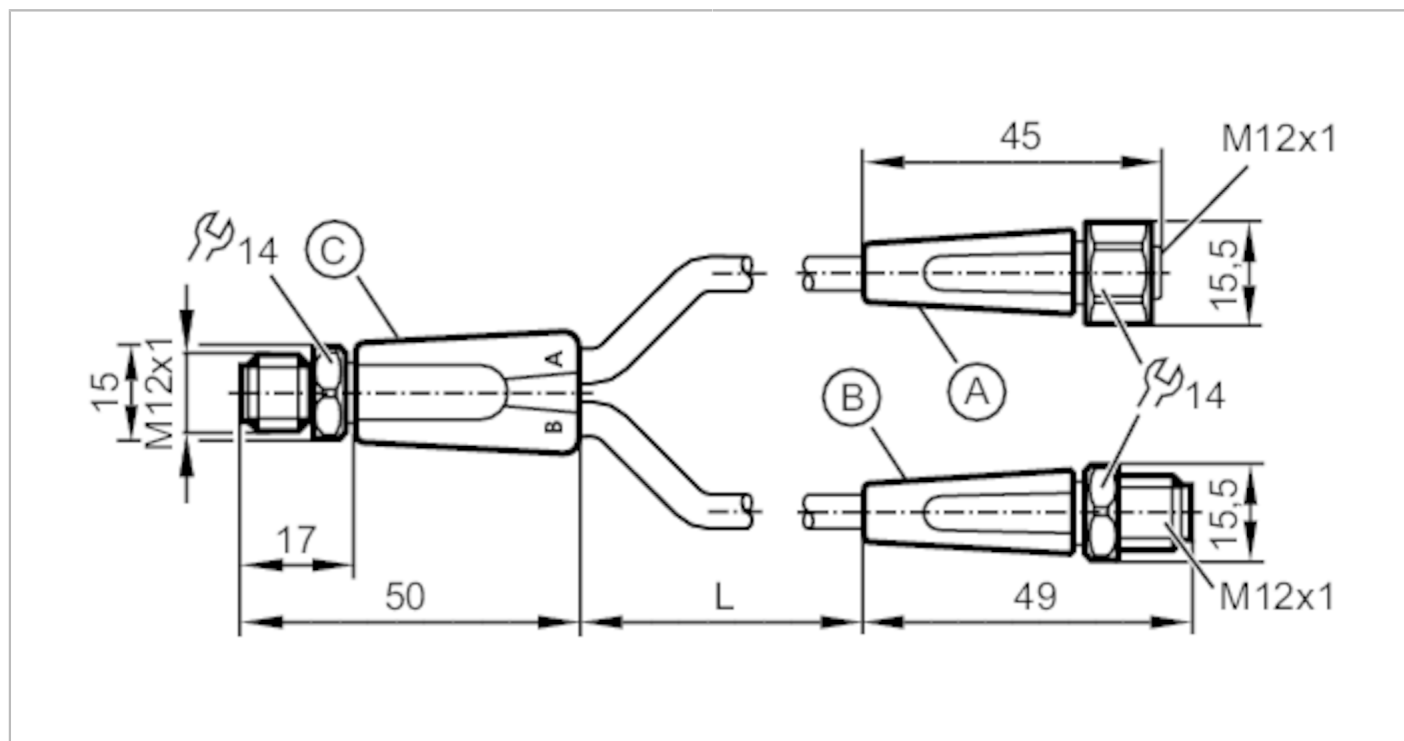

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 24,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	100,80
Støpt kroppsmateriale	PP
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale	EPDM
Antall porter splitterboks	2
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser > 5 Mio.
	torsjonsstamme ± 180 °/m



Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

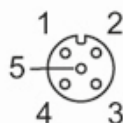

Elektrisk tilkobling - koble B

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Tilkobling

