


# EVF694



## Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

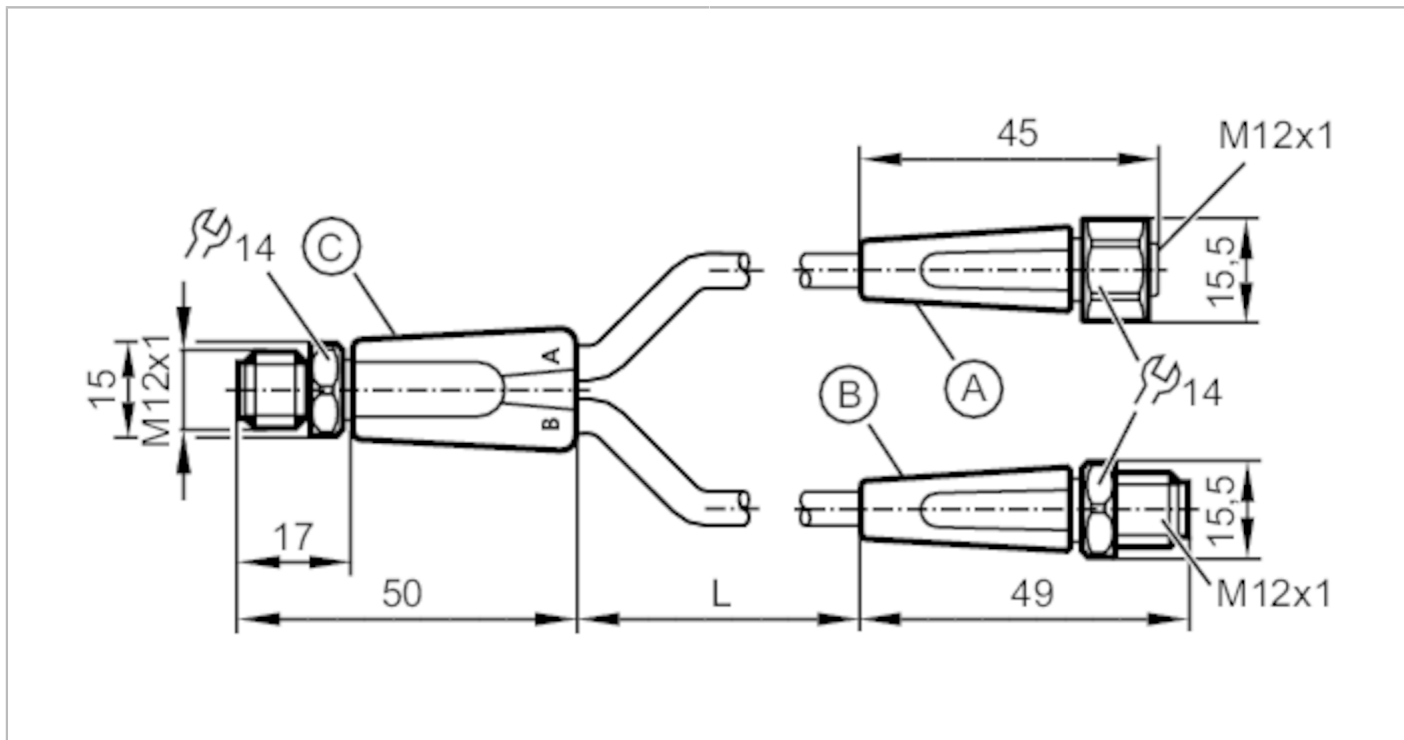

## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                   |     |            |
|-----------------------------------|-----|------------|
| Driftsspønning                    | [V] | < 24,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                |     | III        |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A] | 4,00       |

## Driftsforhold

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...100,00             |
| Beskyttelse          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                            |                               |                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                       | [g]                           | 159,00                                                                                             |
| Støpt kroppsmateriale      |                               | PP                                                                                                 |
| Materiale mutter           |                               | rustfritt stål (1.4404 / 316L)                                                                     |
| Tetningsmateriale          |                               | EPDM                                                                                               |
| Antall porter splitterboks |                               | 2                                                                                                  |
| Drakjede egnethet          |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnethet          | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                            | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                            | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                            | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |



## Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

### Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)


### Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;  
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte;  
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

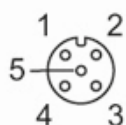

### Elektrisk tilkobling - koble B

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;  
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

### Elektrisk tilkobling - Tilkobling

#### Tilkobling

