



Forbindelseskabel

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon		hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Total merkestrøm (UL)	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	0,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel


VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Mekaniske data		
Vekt	[g]	42,00
Materialer	PP Halogenfri; Forsegling: EPDM	
Støpt kroppsmateriale	PP	
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Drakjede egnet	ja	
Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm

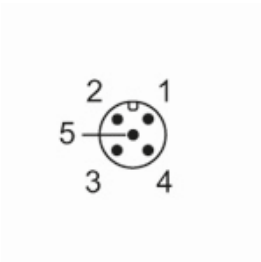

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling	



Forbindelseskabel

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

