




Forbindelseskabel

VDOGH050VAS00,6P05STGH050VAS

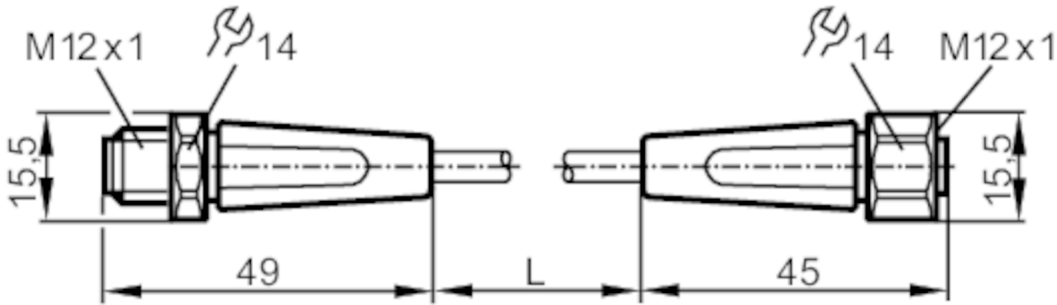

| Applikasjon                                                      |      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap                                                |      | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon                                                      |      | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon                                                  |      | ja                                                                    |
| Elektriske data                                                  |      |                                                                       |
| Driftsspenning                                                   | [V]  | < 60,00 AC/DC                                                         |
| Beskyttelsesklasse                                               |      | II                                                                    |
| Maks. nåværende belastning totalt                                | [A]  | 4,00                                                                  |
| Total merkestrøm (UL)                                            | [A]  | 3,00                                                                  |
| Driftsforhold                                                    |      |                                                                       |
| Omgivelsestemperatur                                             | [°C] | -25,00...100,00                                                       |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  |      | cULus: ...65 °C                                                       |
| Omgivelsestemperatur (drivende)                                  | [°C] | 0,00...100,00                                                         |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       |      | cULus: ...65 °C                                                       |
| Lagringstemperatur                                               | [°C] | -25,00...55,00                                                        |
| Lagringsfuktighet                                                | [%]  | 10,00...100,00                                                        |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                   |
| Beskyttelse                                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                           |



## Forbindelseskabel


VDOGH050VAS00,6P05STGH050VAS

| Mekaniske data        |                                 |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                  | [g]                             | 52,10                                                                                             |
| Materialer            | PP Halogenfri; Forsegling: EPDM |                                                                                                   |
| Støpt kroppsmateriale | PP                              |                                                                                                   |
| Materiale mutter      | rustfritt stål (1.4404 / 316L)  |                                                                                                   |
| Drakjede egnet        | ja                              |                                                                                                   |
| Drakjede egnet        | bøyeradius for fleksibel bruk   | min. 10 x kabeldiameter                                                                           |
|                       | rejeehastighet                  | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelenge på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                       | bøying sykluser                 | > 1 Mio.                                                                                          |
|                       | torsjonsstamme                  | ± 180 °/m                                                                                         |

| Merknader           |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm

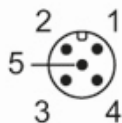

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling

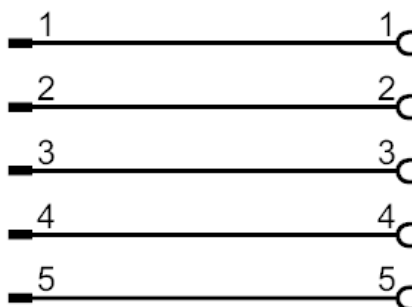



## Forbindelseskabel

VDOGH050VAS00,6P05STGH050VAS

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

