



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH030ZDB0002E03



| Applikasjon                                                      |      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap                                                |      | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon                                                  |      | ja                                                        |
| Elektriske data                                                  |      |                                                           |
| Driftsspenning                                                   | [V]  | < 250,00 AC / < 300,00 DC                                 |
| Beskyttelsesklasse                                               |      | II                                                        |
| Maks. nåværende belastning totalt                                | [A]  | 4,00                                                      |
| Driftsforhold                                                    |      |                                                           |
| Omgivelsestemperatur                                             | [°C] | -25,00...70,00                                            |
| Omgivelsestemperatur (drivende)                                  | [°C] | 5,00...70,00                                              |
| Lagringstemperatur                                               | [°C] | -25,00...55,00                                            |
| Lagringsfuktighet                                                | [%]  | 10,00...100,00                                            |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                       |
| Beskyttelse                                                      |      | IP 65; IP 67                                              |
| Mekaniske data                                                   |      |                                                           |
| Vekt                                                             | [g]  | 81,50                                                     |
| Dimensjoner                                                      | [mm] | 15,50 x 15,50 x 45,00                                     |
| Materialer                                                       |      | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM                         |
| Materiale mutter                                                 |      | messing, forniklet                                        |
| Drakjede egnethet                                                |      | ja                                                        |



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH030ZDB0002E03

|                   |                               |                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | reisehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser               | 1 Mio.                                                                                             |
|                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

### Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

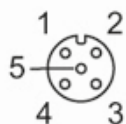

### Tilkobling



BK =            Lederfarger :  
 BN =            svart  
 BU =            brun  
                  blå