


Forbindelseskabel

VDOGH034VAS00,3E03STAF030VAS

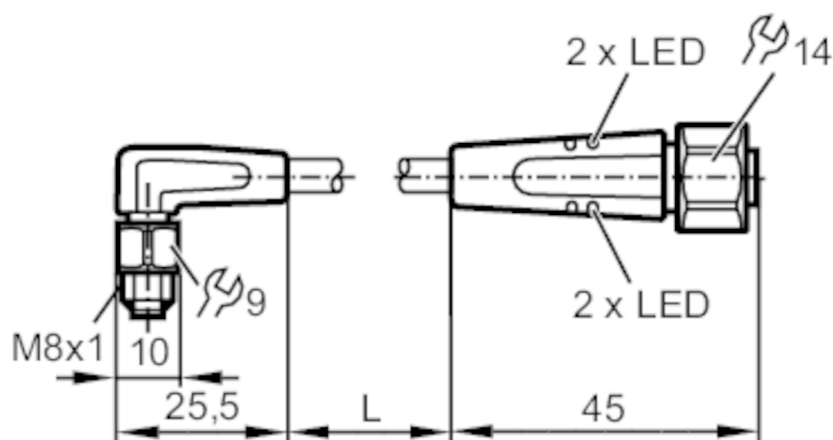

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...50 °C
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	5,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...50 °C
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	35,50
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Forbindelseskabel

VDOGH034VAS00,3E03STAF030VAS

Tetningsmateriale	EPDM	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	2 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC, oransje; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

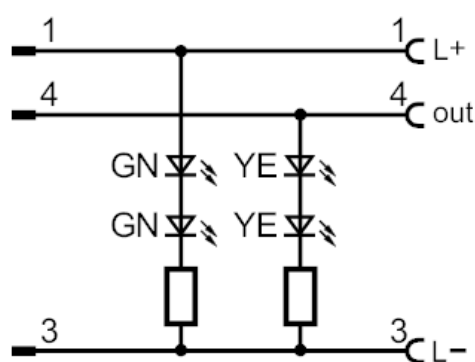



Forbindelseskabel

VDOGH034VAS00,3E03STAF030VAS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC, svart transparent; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

