


EVT053



Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS

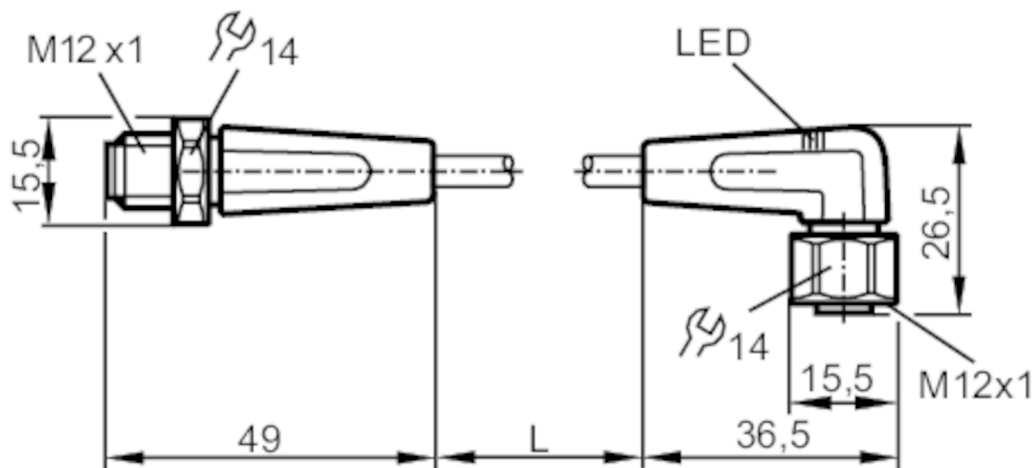

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	5,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...50
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	20 027,00
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	57,50
----------	-------



Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS

Dimensjoner [mm]	15,50 x 15,50 x 49,00	
Støpt kroppsmateriale	PVC	
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tetningsmateriale	EPDM	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC, oransje; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

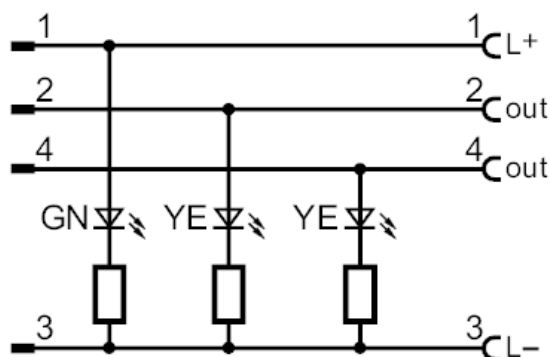



Forbindelseskabel

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC, svart transparent; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

