




Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH050VAS0002E05

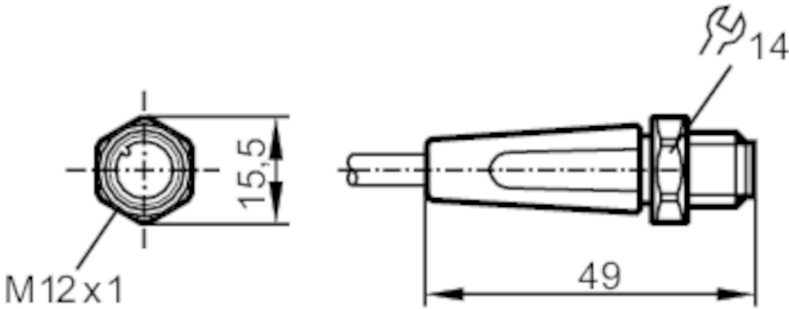

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon		hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Total merkestrøm (UL)	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...50 °C
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	5,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...50 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Forbindelseskabel med støpsel


ASTGH050VAS0002E05

Mekaniske data		
Vekt	[g]	109,20
Dimensjoner	[mm]	15,50 x 15,50 x 49,00
Materialer		hus: PVC oransje
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnet		ja
Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilkobling - koble	
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm	

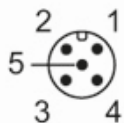

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit