

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032VAS0005E03



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	5,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...50
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	31 710,00
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	173,70
----------	--------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032VAS0005E03

Dimensjoner	[mm]	19,00 x 10,00 x 25,50
Materialer		hus: PVC svart transparent; Forsegling: EPDM
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

 
Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingmoment: 0,3...0,5 Nm



Tilkobling

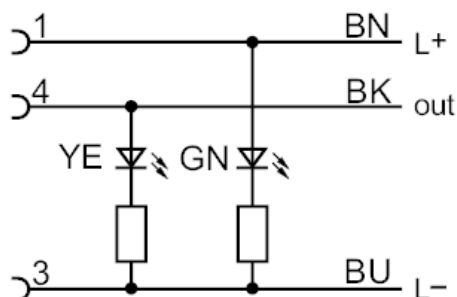

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå