




Y tilkoblingskabel

YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS

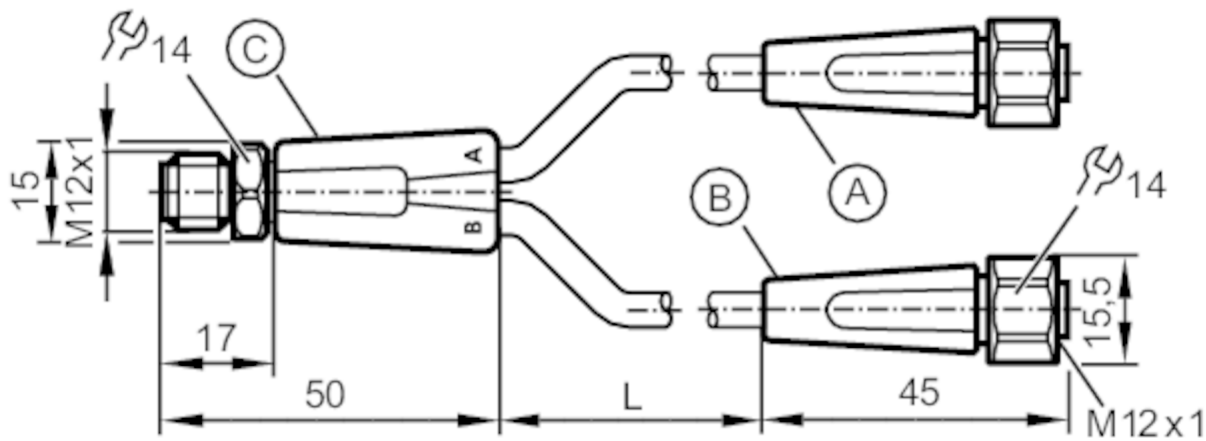

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon		hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Total merkestrøm (UL)	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...50 °C
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	5,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)		cULus: ...50 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Y tilkoblingskabel

YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS


Mekaniske data		
Vekt	[g]	120,80
Støpt kroppsmateriale		PVC
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale		EPDM
Antall porter splitterboks		2
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 1 m, PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC, oransje; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

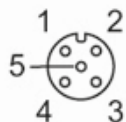

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC, oransje; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

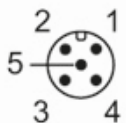



Y tilkoblingskabel

YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS

Tilkobling

