

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0002G04



## Applikasjon

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                      |
| Fri for silikon   | ja                                                                        |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                    |
| Total merkestrøm (UL) [A]             | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                  | -25,00...100,00             |
| Merknad om omgivelsestemperatur            | cULus: ...50 °C             |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]       | 5,00...100,00               |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) | cULus: ...50 °C             |
| Beskyttelse                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Vekt [g]         | 115,40                             |
| Dimensjoner [mm] | 26,50 x 15,50 x 36,50              |
| Materialer       | hus: PVC oransje; Forsegling: EPDM |
| Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L)     |



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0002G04

|                   |                               |                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnethet | ja                            |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser               | > 1 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5,2 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm;  
Skjernet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



### Tilkobling

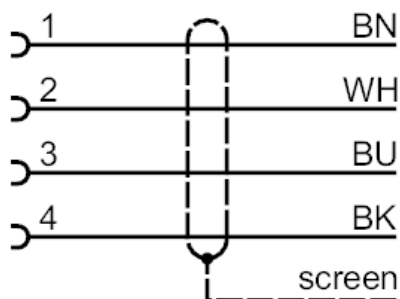

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| WH = | hvit          |