

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043SCS0002T04



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	sveiseapplikasjoner
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...75 °C
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...75 °C
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	20 027,00
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	83,60
----------	-------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043SCS0002T04

Dimensjoner	[mm]	26,50 x 15,50 x 36,50
Materialer		hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM
Materiale mutter		messing, anti-sprut
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveiseignister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling

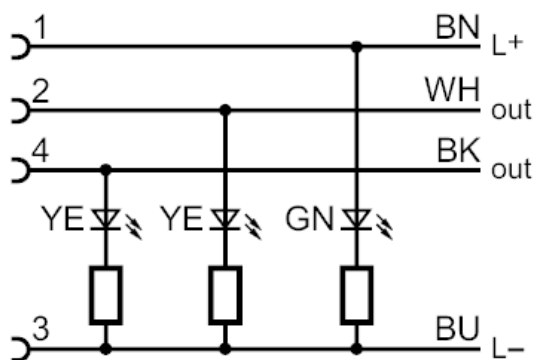

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit