


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043SCS0005T04

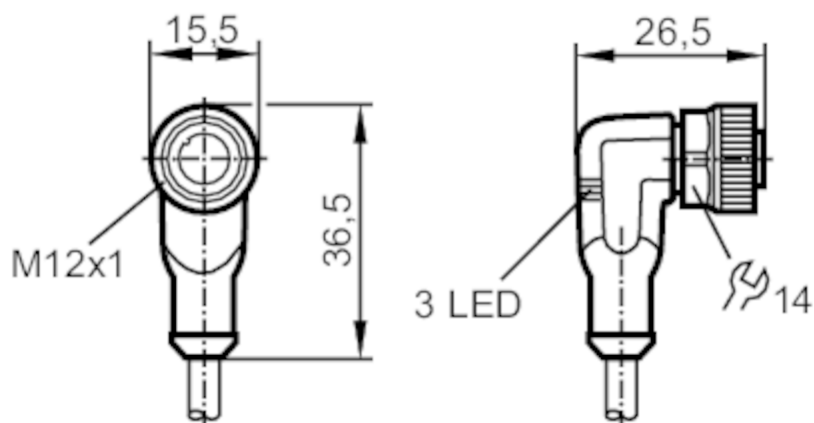

## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | sveiseapplikasjoner                                                   |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 10,00...36,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II               |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00             |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                  | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur            | cULus: ...75                |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]       | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) | cULus: ...75                |
| Beskyttelse                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tester/godkjenninger

|            |           |
|------------|-----------|
| MTTF [ANN] | 20 027,00 |
|------------|-----------|

## Mekaniske data

|          |        |
|----------|--------|
| Vekt [g] | 178,70 |
|----------|--------|



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043SCS0005T04

|                   |                                             |                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensjoner       | [mm]                                        | 26,50 x 15,50 x 36,50                                                                              |
| Materialer        | hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM |                                                                                                    |
| Materiale mutter  | messing, anti-sprut                         |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | ja                                          |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk               | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                              | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser                             | > 2 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                              | ± 180 °/m                                                                                          |

### Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 2 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

### Merknader


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveiseignister; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

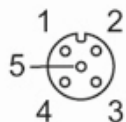

### Tilkobling

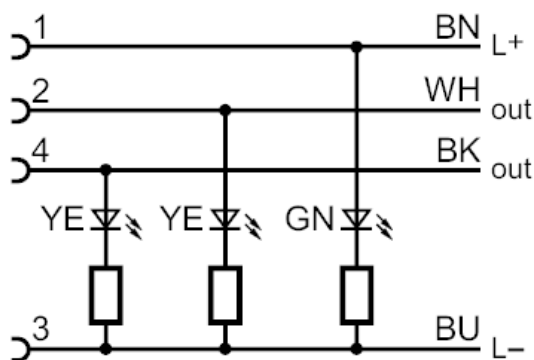

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| WH = | hvit          |