



Forbindelseskabel

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	sveiseapplikasjoner
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...75
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	20 027,00
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	159,70
----------	--------



Forbindelseskabel

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

Dimensjoner	[mm]	30,50 x 15,50 x 36,50
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, anti-sprut
Tetningsmateriale		FKM
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Merknader	med 2 etikettholdere 30 mm lange
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte;


Tiltrekkingmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveiseignister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

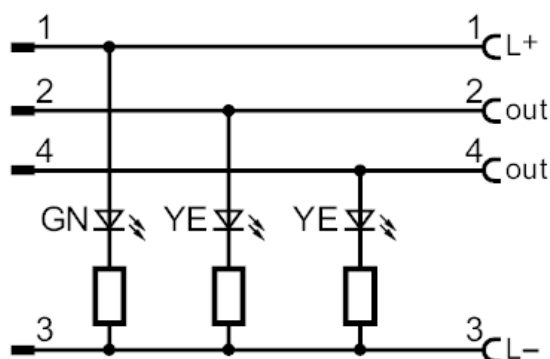



Forbindelseskabel

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, anti-sprut; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

