


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF040SCS0005T04

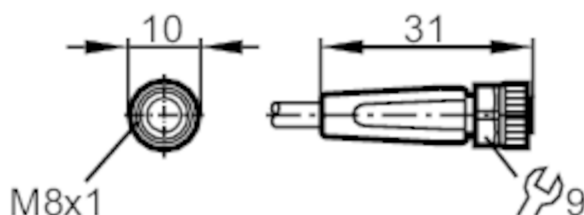

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	sveiseapplikasjoner
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...85 °C
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...85 °C
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	149,50
Dimensjoner [mm]	10,00 x 10,00 x 31,00
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter	messing, anti-sprut
Drakjede egnethet	ja



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF040SCS0005T04

Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

 
Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveiseignister; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Tilkobling

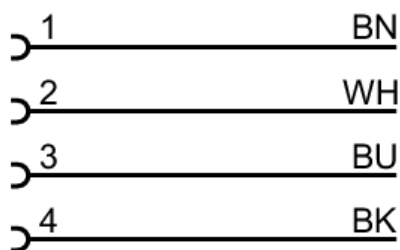

BK = Lederfarger :
 BN = svart
 BU = brun
 WH = blå
 BK = hvit