


Dempearm-sett

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

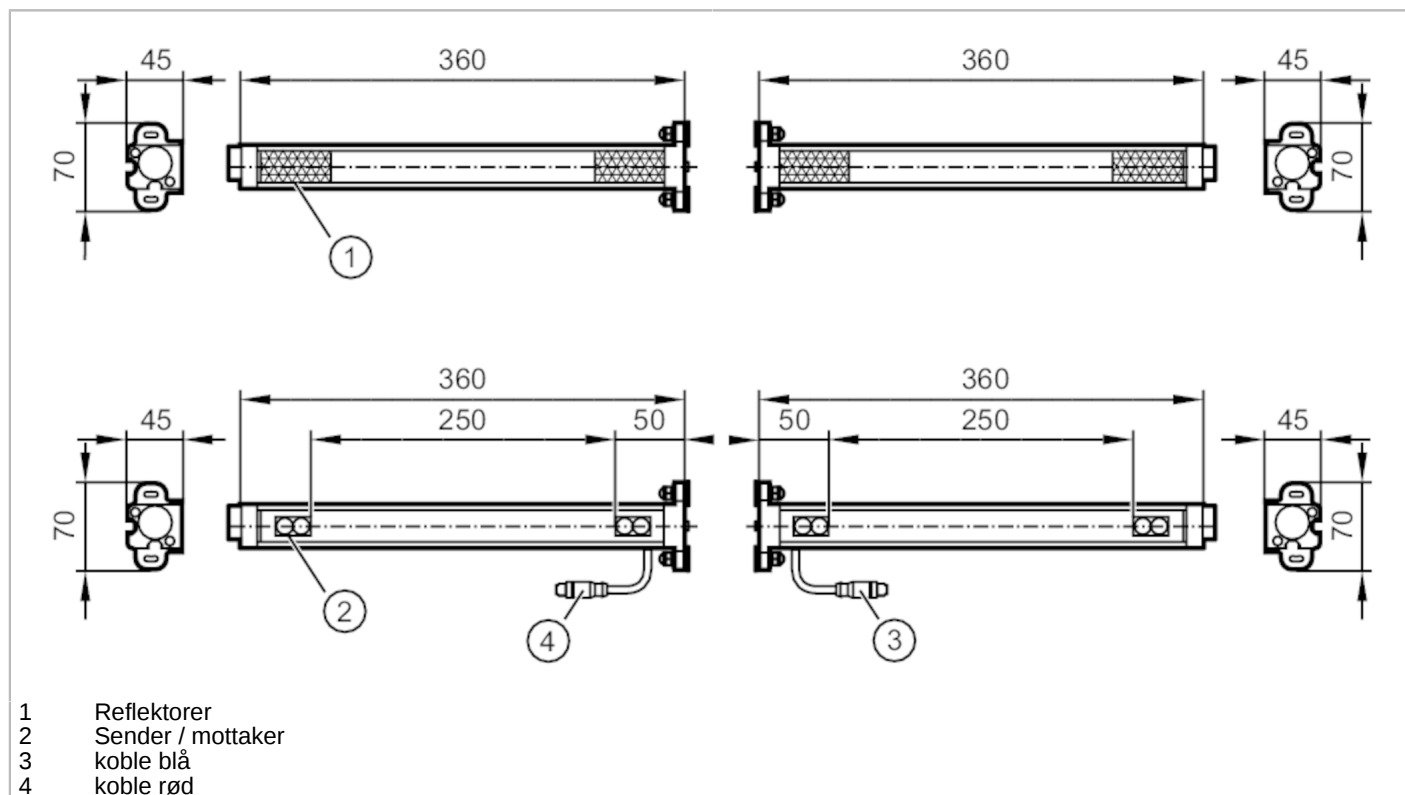

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
-------------	---------------

Applikasjon

Design	sekvensiell demping med fire parallelle retrorefleksive sensorer
Funksjon prinsipp	Reflekerende sensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA]	60,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	940,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	0,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja




Dempearm-sett

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[m]	< 2,50
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...55,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	3 530,00
Materialer		aluminium; polypropylen
Linsemateriale		polykarbonat-ABS
Merknader		
Antall i forpakning		4,00 stk.

Elektrisk tilkobling - sender 1

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: blå

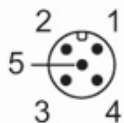

Tilkobling

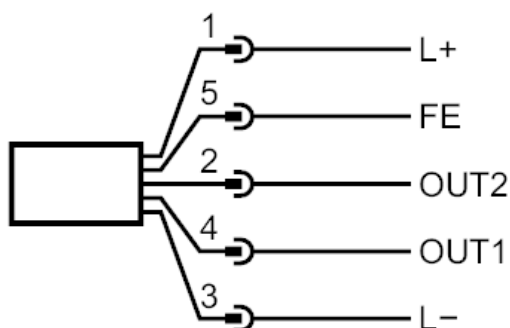

4 OUT 1	Koblingsutgang
2 OUT 2	Koblingsutgang

Dempearm-sett


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Elektrisk tilkobling - sender 2

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rød



Tilkobling

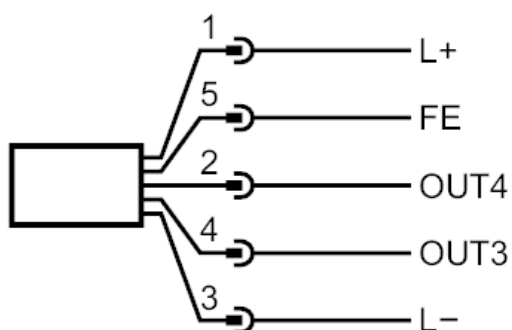

4 OUT 3	Koblingsutgang
2 OUT 4	Koblingsutgang