


Y tilkoblingskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

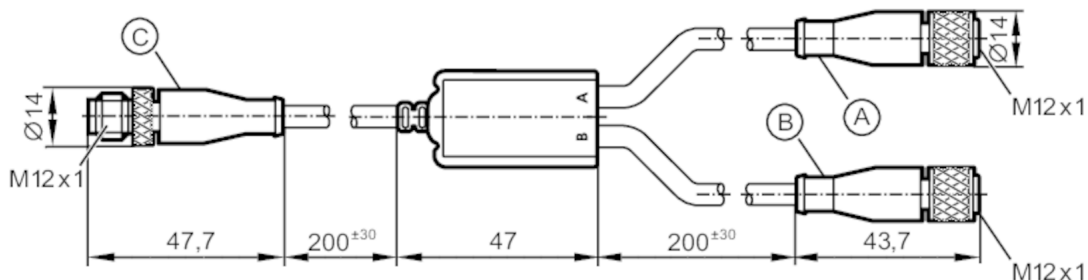

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	54,10
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet
Tetningsmateriale	FKM
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk min. 15 x kabeldiameter
	bøying sykluser > 1 Mio.

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5...0,8 Nm






Y tilkoblingskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Elektrisk tilkobling - Kabel


Kabel: 0,45 m, PVC, Halogenfri, svart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Tilkobling

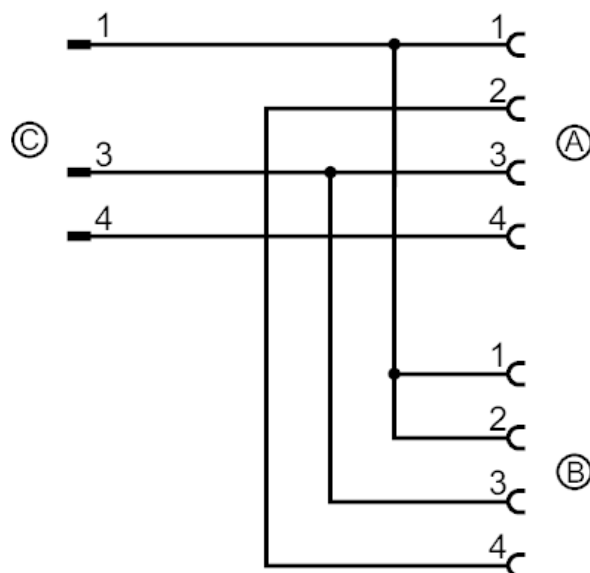

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,5...0,8 Nm

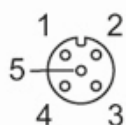

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,5...0,8 Nm

