




## Induktiv sensor

IB-4020-CPKG/20m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

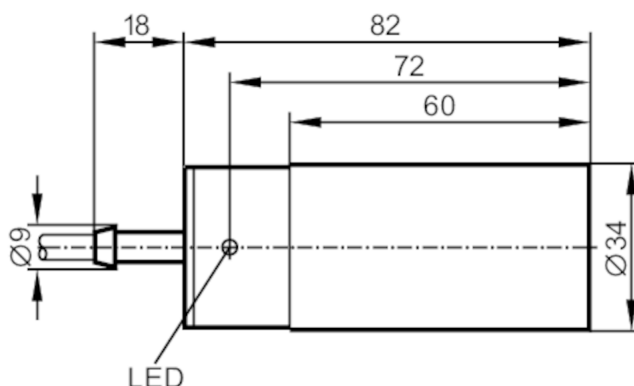

### Produkttegenskaper

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Elektrisk design      | PNP                 |
| Utgangsfunksjon       | komplementære       |
| Sensorrekkevidde [mm] | 20,00               |
| Hus                   | sylindrisk          |
| Dimensjoner [mm]      | Ø 34,00 / L = 82,00 |

### Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...30,00 DC |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |

### Utganger

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                 | PNP           |
| Utgangsfunksjon                                  | komplementære |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00        |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 40,00         |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja            |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert       |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja            |

### Deteksjonsområde

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Sensorrekkevidde [mm]          | 20,00        |
| Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20,00 ± 10 % |
| Driftsavstand [mm]             | 0,00...16,20 |

### Nøyaktighet/avvik

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Korreksjonsfaktor          | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,54 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,46 |
| Hysteresis [X01]           | 1,00...15,00                                                                         |
| Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00                                                                       |

### Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |


# IB5105



## Induktiv sensor

IB-4020-CPKG/20m

| Tester/godkjenninger          |                             |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| EMC                           | EN 60947-5-2                |                     |
| Mekaniske data                |                             |                     |
| Hus                           | sylindrisk                  |                     |
| Montering                     | kan monteres ikke-fluktende |                     |
| Dimensjoner                   | [mm]                        | Ø 34,00 / L = 82,00 |
| Materialer                    | PBT                         |                     |
| Displayer/driftselementer     |                             |                     |
| Display                       | koblingsstatus              | 1 x LED, gul        |
| Tilbehør                      |                             |                     |
| Varer som leveres             | Monteringsklemmer: 1        |                     |
| Merknader                     |                             |                     |
| Antall i forpakning           | 1,00 stk.                   |                     |
| Elektrisk tilkobling          |                             |                     |
| Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |                             |                     |
| Tilkobling                    |                             |                     |

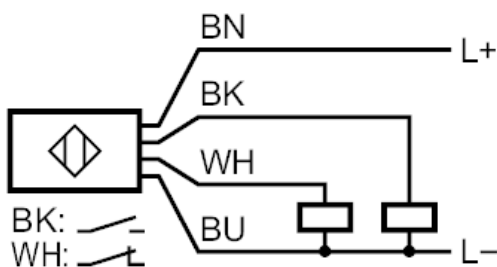

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| WH = | hvit          |