


Induktiv AS-Interface sensor

IBE2020-ASI

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

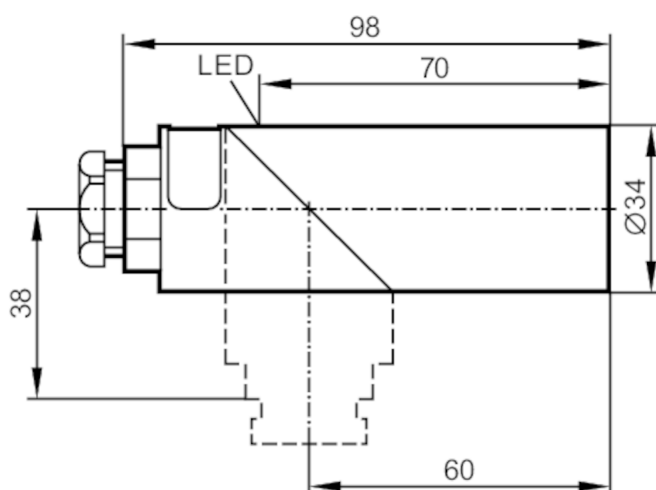

Produkttegenskaper

Elektrisk design	AS-i
Sensorrekkevidde [mm]	20,00
Hus	syindrisk
Dimensjoner [mm]	Ø 34,00 / L = 98,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	20,00
-----------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i klassifisering

AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	1
AS-I ID-kode [hex]	1



Induktiv AS-Interface sensor

IBE2020-ASI

AS-i sertifikat	02701
-----------------	-------

Mekaniske data

Hus	sylindrisk
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	Ø 34,00 / L = 98,00
Materialer	PBT; endestykke: PC

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, rød sensor coil wire pause, sensor coil kortslutning Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tilbehør

Varer som leveres	Monteringsklemmer: 1
-------------------	----------------------

Merknader

Merknader	Sikret rekkevidde: ca. 10...80% aAv Sn
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm²

Tilkobling

