


Induktiv AS-Interface sensor

IGK2008BASI /M/US-104

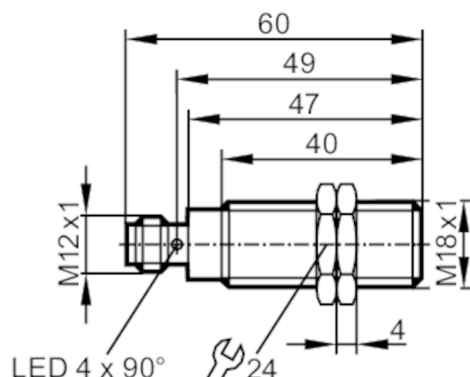

Produkttegenskaper

Elektrisk design	AS-i
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 60,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Applikasjon	Bruk i maskinverktøy, kjølevæsker og smøremidler

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	1 000,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Driftsavstand [mm]	0,00...6,50

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35
Hysteres [X01]	1,00...20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 68; ("Coolant")



Induktiv AS-Interface sensor

IGK2008BASI /M/US-104

Tilkobling

