




## Induktiv sensor

IFA3004-ANOG/ 6m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

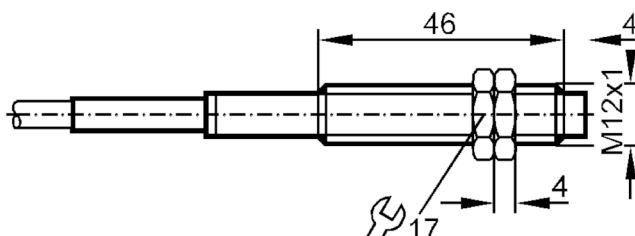

### Produktegenskaper

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Elektrisk design      | NPN          |
| Utgangsfunksjon       | normalt åpen |
| Sensorrekkevidde [mm] | 4,00         |
| Hus                   | gjenget type |
| Dimensjoner [mm]      | M12 x 1,00   |

### Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...30,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 7,00; (24 V)     |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei              |

### Utganger

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Elektrisk design                                 | NPN          |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 1,50         |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00       |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 300,00       |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | nei          |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | nei          |

### Deteksjonsområde

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Sensorrekkevidde [mm]          | 4,00        |
| Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4,00 ± 10 % |

# IF5063



## Induktiv sensor

IFA3004-ANOG/ 6m

|               |      |             |
|---------------|------|-------------|
| Driftsavstand | [mm] | 0,00...3,25 |
|---------------|------|-------------|

### Nøyaktighet/avvik

|                      |       |                                                                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Korreksjonsfaktor    |       | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
| Hysteres             | [X01] | 3,00...15,00                                                                         |
| Koblingspunktendring | [X01] | -10,00...10,00                                                                       |

### Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

### Mekaniske data

|                |      |                             |
|----------------|------|-----------------------------|
| Hus            |      | gjenget type                |
| Montering      |      | kan monteres ikke-fluktende |
| Dimensjoner    | [mm] | M12 x 1,00                  |
| Gjengetegnelse |      | M12 x 1,00                  |
| Materialer     |      | messing forniklet; PBT      |

### Tilbehør

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| Varer som leveres |  | låsemuttere:: 2 |
|-------------------|--|-----------------|


### Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling

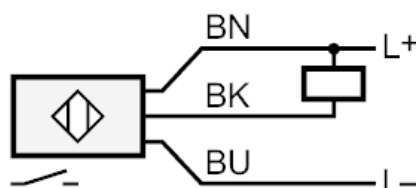

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |