


IFA3004-ANKG/10m

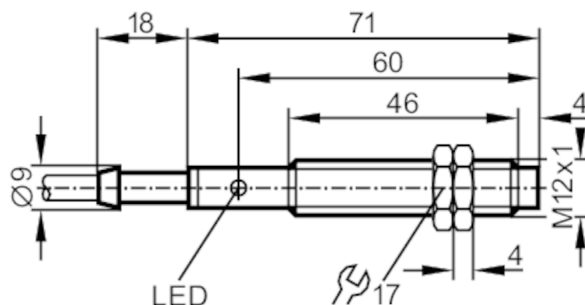

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Hus	gjendet type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 71,00

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk	[mA]	5,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Reell sensorrekkevidde S_r	[mm]	$4,00 \pm 10 \%$
Driftsavstand	[mm]	0,00...3,25

Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteresese	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
----------------------	------	----------------

IF5339



Induktiv sensor

IFA3004-ANKG/10m

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 71,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	messing forniklet; PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling

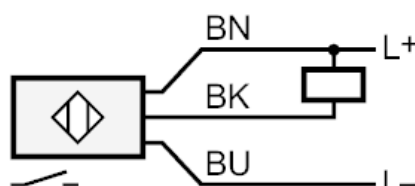

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart