


## Induktiv sensor

IGA2008LBBOW/TS-600-A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IG0275

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

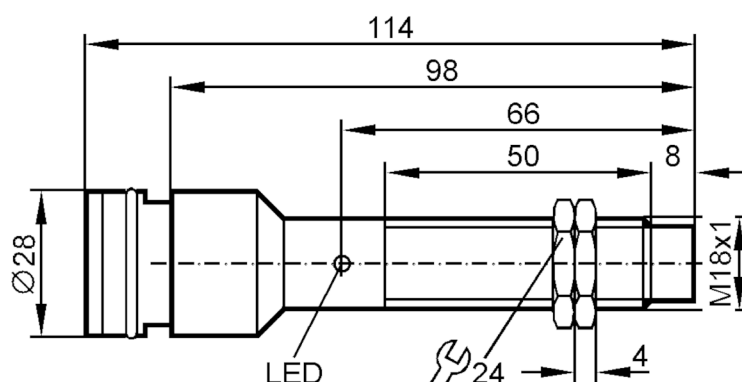

### Produktegenskaper

|                  |      |                |
|------------------|------|----------------|
| Utgangsfunksjon  |      | normalt lukket |
| Sensorrekkevidde | [mm] | 8,00           |
| Hus              |      | gjenget type   |
| Dimensjoner      | [mm] | M18 x 1,00     |

### Elektriske data

|                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| Frekvens AC                       | [Hz] | 47,00...63,00     |
| Driftsspenning                    | [V]  | 20,00...250,00 AC |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet |      | nei               |

### Utganger

|                                               |      |                            |
|-----------------------------------------------|------|----------------------------|
| Utgangsfunksjon                               |      | normalt lukket             |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang AC         | [V]  | 5,50                       |
| Minimum belastningstrøm                       | [mA] | 5,00                       |
| Maks. lekkasjestrøm                           | [mA] | 2,5                        |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC   | [mA] | 300,00; (500 (...50 °C))   |
| Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang | [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Koblingsfrekvens AC                           | [Hz] | 25,00                      |
| Beskyttelse mot kortslutning                  |      | nei                        |
| Overbelastningsbeskyttelse                    |      | nei                        |



## Induktiv sensor

IGA2008LBBOW/TS-600-A

| Deteksjonsområde             |                |                                                                                      |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensorrekkevidde             | [mm]           | 8,00                                                                                 |
| Reell sensorrekkevidde Sr    | [mm]           | 8,00 ± 10 %                                                                          |
| Driftsavstand                | [mm]           | 0,00...6,50                                                                          |
| Nøyaktighet/avvik            |                |                                                                                      |
| Korreksjonsfaktor            |                | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
| Hysteres                     | [X01]          | 3,00...15,00                                                                         |
| Koblingspunktendring         | [X01]          | -10,00...10,00                                                                       |
| Driftsforhold                |                |                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur         | [°C]           | -25,00...80,00                                                                       |
| Beskyttelse                  |                | IP 65                                                                                |
| Mekaniske data               |                |                                                                                      |
| Hus                          |                | gjenget type                                                                         |
| Montering                    |                | kan monteres ikke-fluktende                                                          |
| Dimensjoner                  | [mm]           | M18 x 1,00                                                                           |
| Gjengebetegnelse             |                | M18 x 1,00                                                                           |
| Materialer                   |                | messing forniklet; PBT                                                               |
| Displayer/driftselementer    |                |                                                                                      |
| Display                      | koblingsstatus | 1 x LED, gul                                                                         |
| Tilbehør                     |                |                                                                                      |
| Varer som leveres            |                | låsenummere:: 2                                                                      |
| Merknader                    |                |                                                                                      |
| Antall i forpakning          |                | 1,00 stk.                                                                            |
| Elektrisk tilkobling - koble |                |                                                                                      |

Koblinger: 1 x Ø 28 mm; koding: A



# IG0016

## Induktiv sensor

IGA2008LBBOW/TS-600-A



### Tilkobling

