


Induktiv sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

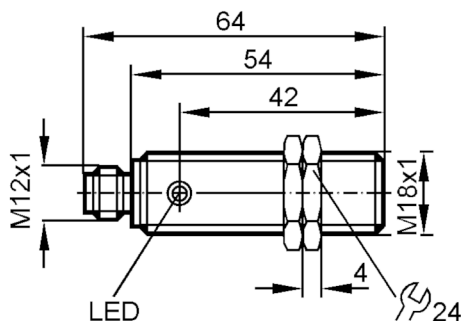

Produkttegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Sensorrekkevidde	[mm]	5,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei

Utganger

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	6,70
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	6,70
Minimum belastningstrøm	[mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	2,2
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	100,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	70,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei



Induktiv sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	5,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	5,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...4,05
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	3,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		gjendet type
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		messing forniklet; ULTRASON
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

IG0316



Induktiv sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: B

