


Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

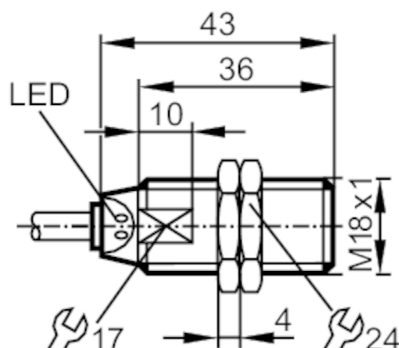

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 43,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Driftsavstand [mm]	0,00...6,50
Økt sensorområde	ja

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
-------------------	--



Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Hysteres	[X01]	3,00...15,00
----------	-------	--------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	113,40
------	-----	--------

Hus		gjenget type
-----	--	--------------

Montering		kan monteres innfelt
-----------	--	----------------------

Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 43,00
-------------	------	------------------------

Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
------------------	--	------------

Materialer		hus: messing PTFE belagt; Endestykke: PC
------------	--	--

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
---------	----------------	--------------

koblingsstatus	1 x LED, grønn
----------------	----------------

Optisk innstillingshjelp		ja
--------------------------	--	----

Tilbehør

Varer som leveres		låsemuttere:: 2
-------------------	--	-----------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR; tverrbundet; 2 x 0,34 mm²Kabel: 0,3 m, PUR; beskyttende rør; 2 x 0,34 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

