


Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IGS720

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

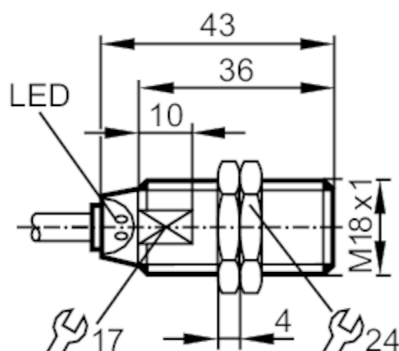

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 43,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	8,00 ± 10 %



Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH

Økt sensorområde	ja
------------------	----

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01] 3,00...15,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Vekt	[g] 307,00
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm] M18 x 1,00 / L = 43,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	messing messing hvit bronsebelagt; PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	koblingsstatus	1 x LED, grønn
Optisk innstillingshjelp	ja	

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Tilkobling

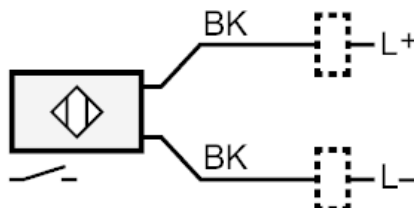

BK = Lederfarger : svart