




Induktiv AS-Interface sensor

IGA2012-ASI /US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IGC235

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

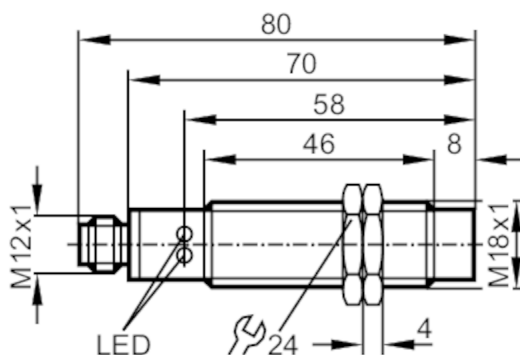

Produktegenskaper

Elektrisk design	AS-i
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 80,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Optisk innstillingshjelp
-------------------	--------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	12,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm]	0,00...9,70

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,72 / aluminium: 0,42 / kobber: 0,40
Hysteresis [X01]	5,00



Induktiv AS-Interface sensor

IGA2012-ASI /US-100

Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
----------------------	-------	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i klassifisering

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	1
------------------------	-------	---

AS-I ID-kode	[hex]	1
--------------	-------	---

AS-i sertifikat	21701
-----------------	-------

Tilordning av databiter	Betegnelse	koblingssignal	sikker sone	beredskap for drift	ikke brukt
-------------------------	------------	----------------	-------------	---------------------	------------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
-----	--------------

Montering	kan monteres ikke-fluktende
-----------	-----------------------------

Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 80,00
-------------	------	------------------------

Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
------------------	------------

Materialer	messing messing hvit bronsebelagt; PC
------------	---------------------------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, rød sensor coil wire pause, sensor coil kortslutning Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Optisk innstillingshjelp	ja
--------------------------	----

Tilbehør

Varer som leveres	låsenummere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Merknader	Sikret rekkevidde: ca. 10...80% aAv Sn
-----------	--

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Induktiv AS-Interface sensor

IGA2012-ASI /US-100

Tilkobling

