


IGA3008-BPKG/10M

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!




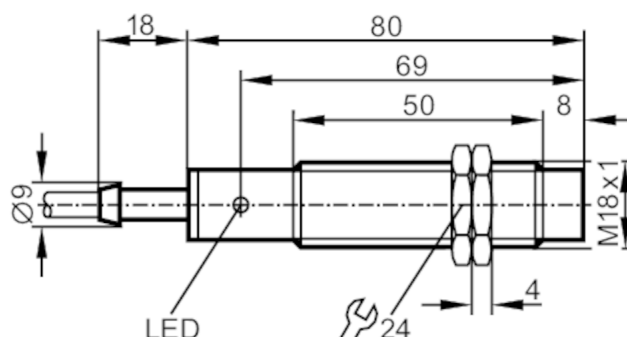

## Induktiv sensor

IGA3008-BPKG/10M

| Nøyaktighet/avvik             |                                                                                      |                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Korreksjonsfaktor             | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |                        |
| Hysteres                      | [X01]                                                                                | 1,00...15,00           |
| Koblingspunktendring          | [X01]                                                                                | -10,00...10,00         |
| Driftsforhold                 |                                                                                      |                        |
| Omgivelsestemperatur          | [°C]                                                                                 | -25,00...80,00         |
| Beskyttelse                   | IP 67                                                                                |                        |
| Tester/godkjenninger          |                                                                                      |                        |
| EMC                           | EN 60947-5-2                                                                         |                        |
|                               | EN 55011                                                                             | klasse B               |
| MTTF                          | [ANN]                                                                                | 1 853,00               |
| Mekaniske data                |                                                                                      |                        |
| Vekt                          | [g]                                                                                  | 0,49                   |
| Hus                           | gjenget type                                                                         |                        |
| Montering                     | kan monteres ikke-fluktende                                                          |                        |
| Dimensjoner                   | [mm]                                                                                 | M18 x 1,00 / L = 80,00 |
| Gjengebetegnelse              | M18 x 1,00                                                                           |                        |
| Materialer                    | messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PC                                   |                        |
| Displayer/driftselementer     |                                                                                      |                        |
| Display                       | koblingsstatus                                                                       | 1 x LED, gul           |
| Tilbehør                      |                                                                                      |                        |
| Varer som leveres             | låsemuttere:: 2                                                                      |                        |
| Merknader                     |                                                                                      |                        |
| Antall i forpakning           | 1,00 stk.                                                                            |                        |
| Elektrisk tilkobling          |                                                                                      |                        |
| Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |                                                                                      |                        |
| Tilkobling                    |                                                                                      |                        |

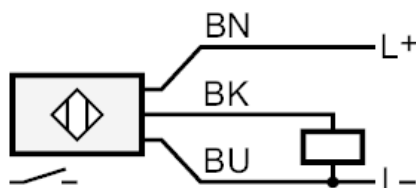

Lederfarger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart