


Induktiv sensor

IGK3008A1PKG/0,2M/PUR

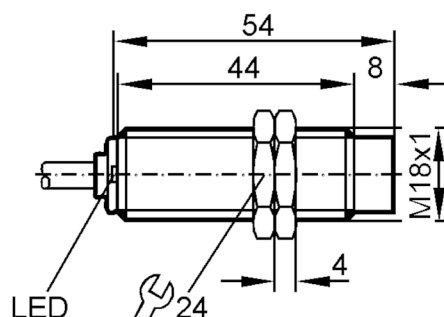

Produkttegenskaper

Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 54,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	15,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Utganger

Analog strøm utgang	[mA]	4,00...20,00; (lineær; fargeovergang: 2,22 mA/mm; for frontal tilnærming og for mål laget av mildt stål: 24 x 24 x 1 mm)
Maks. last	[Ω]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Måleområde	[mm]	0,80...8,00
------------	------	-------------

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Linearitetsfeil for analog utgang	[%]	± 1 %; (av IA max)
Skalerbar analog utgang	[%]	± 1 %; (av IA max)

Responstid

Responstid	[ms]	< 10,00
------------	------	---------


IG6621



Induktiv sensor

IGK3008A1PKG/0,2M/PUR

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	952,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	79,06
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 54,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT
Displayer/driftselementer		
Display	mål utenfor måleområde	gul lys
	mål utenfor måleområde	gul blinkende
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; brenneegenskaper i henhold til ECE R118 rev. 2; 3 x 0,50 mm ² ; flammehemmende (IEC 60332-2, UL: FT2)		
Tilkobling		

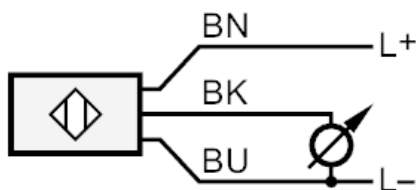

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå