


Induktiv sensor

IGK3008A1PKG/0,2M

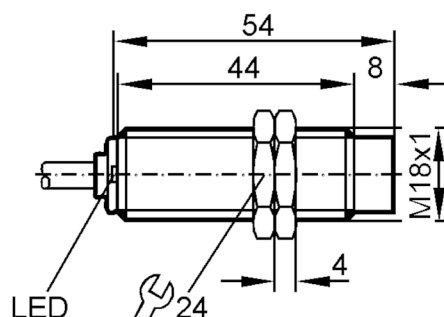

Produkttegenskaper

Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	15,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Utganger

Analog strøm utgang	[mA]	4,00...20,00; (lineær; fargeovergang: 2,22 mA/mm; for frontal tilnærming og for mål laget av mildt stål: 24 x 24 x 1 mm)
Maks. last	[Ω]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Måleområde	[mm]	0,80...8,00
------------	------	-------------

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Linearitetsfeil for analog utgang	[%]	± 1 %; (av IA max)
Skalerbar analog utgang	[%]	± 1 %; (av IA max)

Responstid

Responstid	[ms]	< 10,00
------------	------	---------

IG6108



Induktiv sensor

IGK3008A1PKG/0,2M

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	936,00
------	-------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	87,00
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	25,00

Displayer/driftselementer

Display	utenfor driftsområdet	1 x LED, gul lys
	utenfor driftsområdet	1 x LED, gul blinkende

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

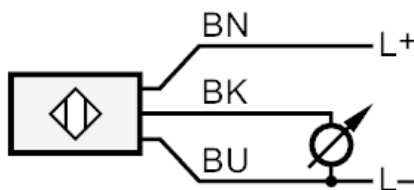

Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå