


IIA2015-BBOW/V4A/ 6m



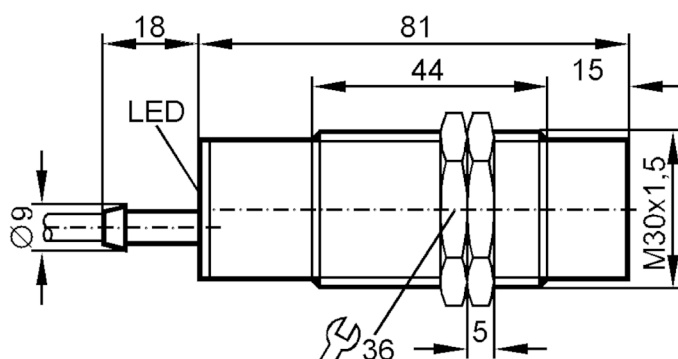

## Induktiv sensor

IIA2015-BBOW/V4A/ 6m

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| Reell sensorrekkevidde Sr | [mm] | 15,00 ± 10 % |
| Driftsavstand             | [mm] | 0,00...12,10 |

## Nøyaktighet/avvik

|                      |                                                                                      |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Korreksjonsfaktor    | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |                |
| Hysteres             | [X01]                                                                                | 1,00...15,00   |
| Koblingspunktendring | [X01]                                                                                | -10,00...10,00 |

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Mekaniske data

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Hus              |      | gjenget type                       |
| Montering        |      | kan monteres ikke-fluktende        |
| Dimensjoner      | [mm] | M30 x 1,50                         |
| Gjengebetegnelse |      | M30 x 1,50                         |
| Materialer       |      | rustfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |

## Displayer/driftselementer

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| Varer som leveres |  | låsemuttere:: 2 |
|-------------------|--|-----------------|


## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Tilkobling

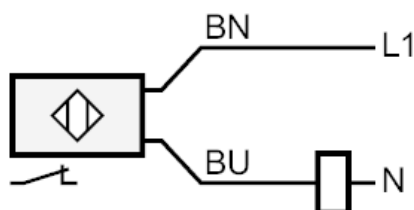

BN =

BU =

Lederfarger :

brun

blå