


IIA4015-CPKG/DS-000-K

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



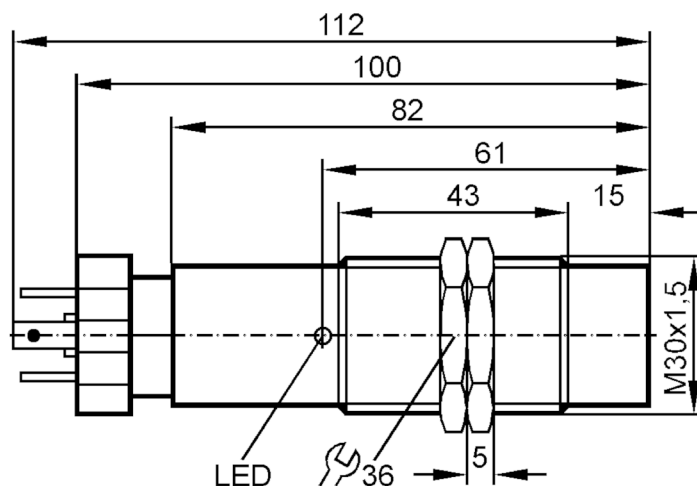

Induktiv sensor

IIA4015-CPKG/DS-000-K

Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	15,00
Reell sensorrekkevidde S_r [mm]	$15,00 \pm 10 \%$
Driftsavstand [mm]	0,00...12,10

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres [X01]	3,00...15,00
Koblingspunktendring [X01]	-10,00...10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	messing forniklet; PBT; PA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør


Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

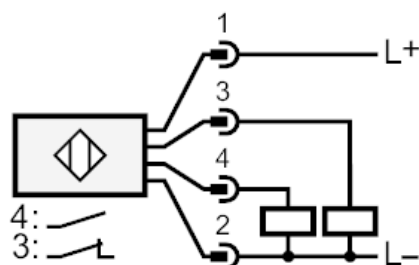

Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN (DIN EN 175301-803)